


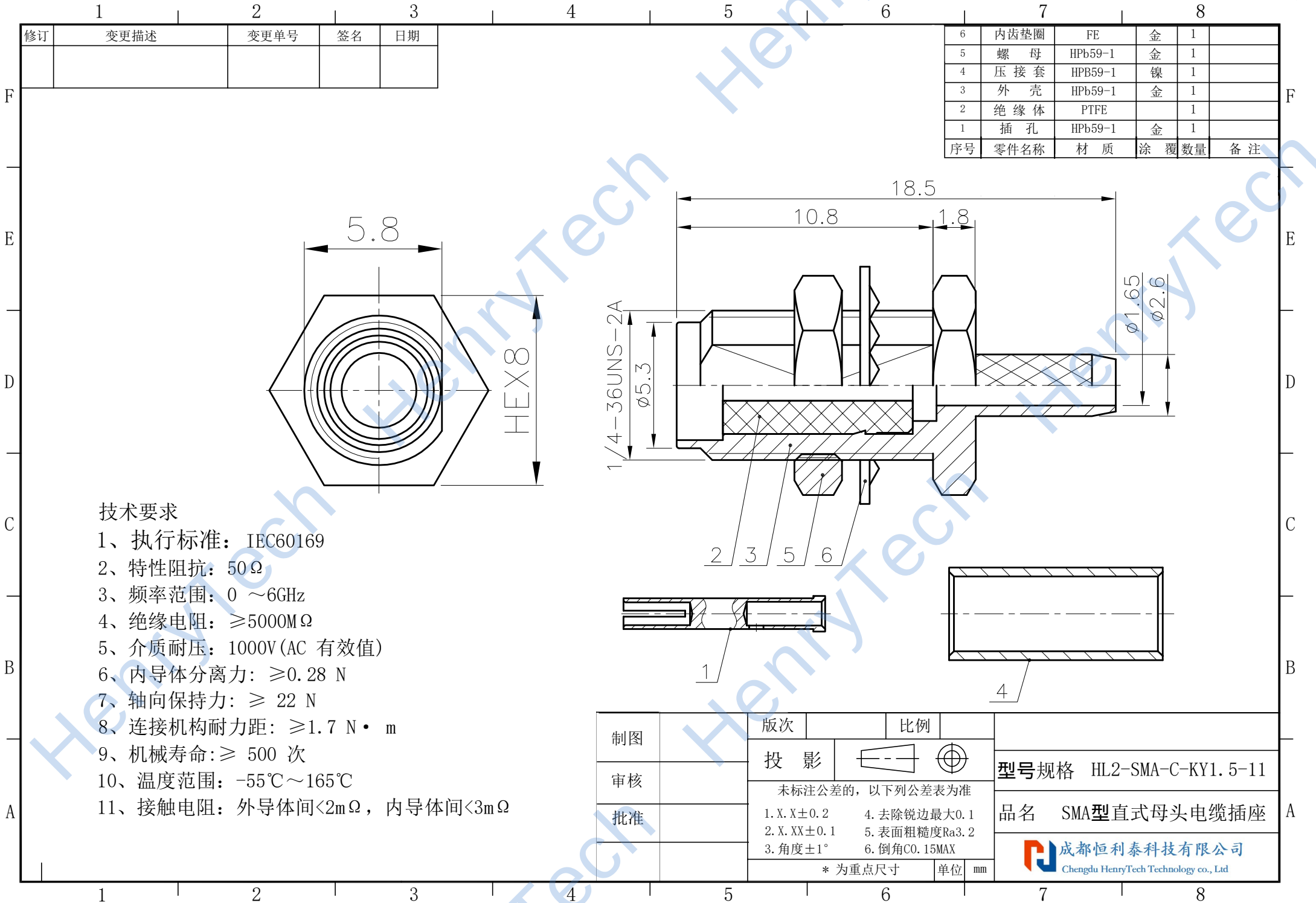

技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 5、介质耐压: 1000V (AC 有效值)
- 6、内导体分离力: ≥0.28 N
- 7、轴向保持力: ≥ 22 N
- 8、连接机构耐力距: ≥1.7 N·m
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: -55℃~165℃
- 11、接触电阻: 外导体间<2mΩ, 内导体间<3mΩ