


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230010	2468/24#11/0.16TS-2P蓝/白排线(镀锡铜)	0.155	M
2	T1000013	X2510-T-PN	2	PCS
3	Y2700001	A2510-2P	1	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;  
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ;

- 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;  
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

- 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;  
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

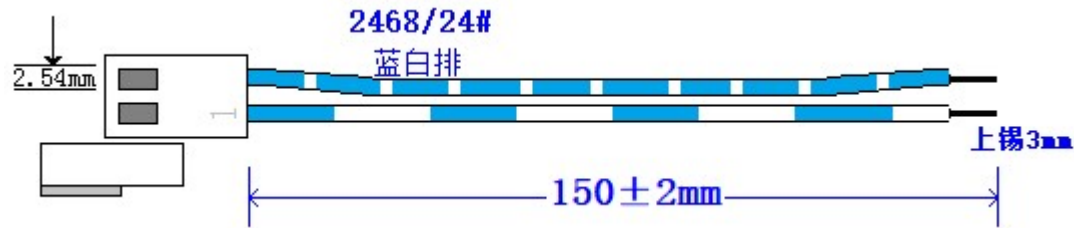

RoHS Compliant

				图号:	11892	<b>东莞市德藝隆電子有限公司</b> DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd	页面:	1 of 5	
				单位:	MM		日期:	2025-04-06	
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL2468/24 蓝白排线 L=150mm 单端上锡3.0 2P	制图:	
A/0	3491-11892		2025-04-06	视图:		规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN2510-246824-150-2P	批准:	


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230011	2468/24#11/0.16TS-3P蓝/白排线(镀锡铜)	0.155	M
2	T1000013	X2510-T-PN	3	PCS
3	Y2700002	A2510-3P	1	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;  
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ;

- 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;  
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

- 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;  
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

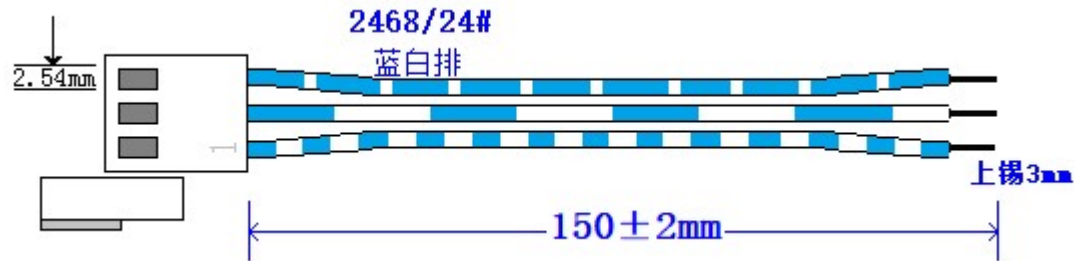

RoHS Compliant

				图号:	11893	<b>东莞市德藝隆電子有限公司</b> DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd	页面:	2 of 5	
				单位:	MM		日期:	2025-04-06	
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL2468/24 蓝白排线 L=150mm 单端上锡3.0 3P	制图:	
A/0	3491-11893		2025-04-06	视图:		规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN2510-246824-150-3P	批准:	


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230012	2468/24#11/0.16TS-4P蓝/白排线(镀锡铜)	0.155	M
2	T1000013	X2510-T-PN	4	PCS
3	Y2700003	A2510-4P	1	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;  
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ;

- 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;  
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

- 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;  
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

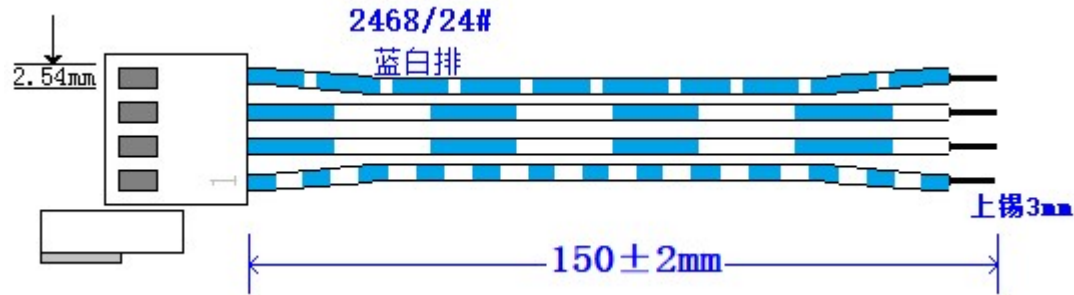

RoHS Compliant

				图号:	11894	<b>东莞市德藝隆電子有限公司</b> DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd	页面:	3 of 5	
				单位:	MM		日期:	2025-04-06	
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL2468/24 蓝白排线 L=150mm 单端上锡3.0 4P	制图:	
A/0	3491-11894		2025-04-06	视图:		规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN2510-246824-150-4P	批准:	


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230013	2468/24#11/0.16TS-5P蓝/白排线(镀锡铜)	0.155	M
2	T1000013	X2510-T-PN	5	PCS
3	Y2700004	A2510-5P	1	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;  
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ;

- 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;  
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

- 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;  
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

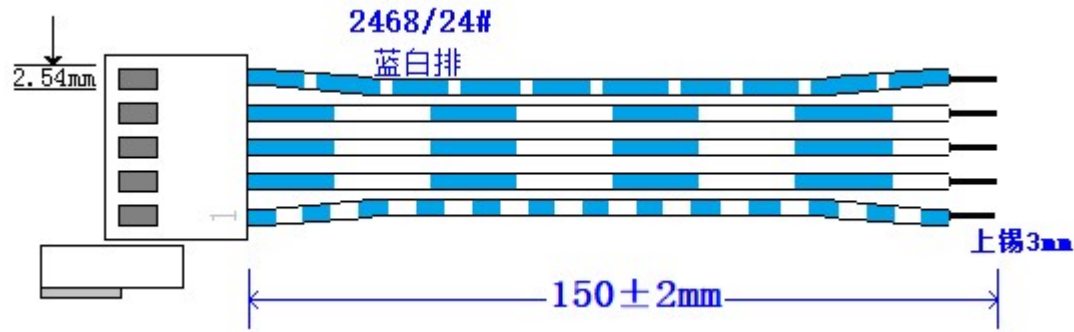

RoHS Compliant

				图号:	11895	<b>东莞市德藝隆電子有限公司</b> DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd	页面:	4 of 5	
				单位:	MM		日期:	2025-04-06	
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL2468/24 蓝白排线 L=150mm 单端上锡3.0 5P	制图:	
A/0	3491-11895		2025-04-06	视图:		规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN2510-246824-150-5P	批准:	


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230014	2468/24#11/0.16TS-6P蓝/白排线(镀锡铜)	0.155	M
2	T1000013	X2510-T-PN	6	PCS
3	Y2700005	A2510-6P	1	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;  
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ;

- 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;  
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

- 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;  
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

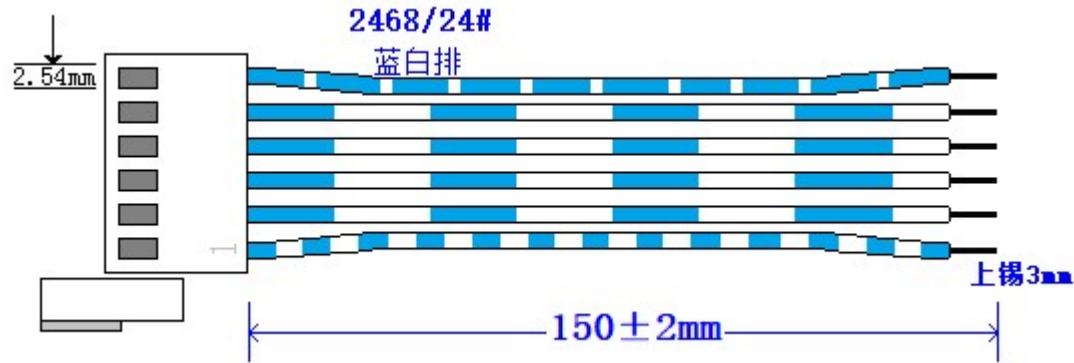

RoHS Compliant

				图号:	11896	<b>东莞市德藝隆電子有限公司</b> DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd	页面:	5 of 5	
				单位:	MM		日期:	2025-04-06	
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL2468/24 蓝白排线 L=150mm 单端上锡3.0 6P	制图:	
A/0	3491-11896		2025-04-06	视图:		规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN2510-246824-150-6P	批准:	