

DS-7800N-K1/C (D) 经销H.265通用型NVR



▪ 功能特性


- 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机;
- 支持H.265高效视频编码码流, 支持H.265、H.264IP设备混合接入;
- 解码性能强劲, 支持6路1080P解码, 推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机;
- 最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
- 支持HDMI与VGA同源输出, HDMI 最大支持4K高清输出, VGA最大支持1080P高清输出;
- 支持1个SATA接口, 最大支持满配8T硬盘;
- 支持IP设备集中管理, 包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能;
- 支持最大4/8/16路同步回放和多路同步倒放;
- 支持智能搜索、回放及备份功能, 有效提高录像检索与回放效率;
- 支持萤石云服务, 可实现手机远程预览回放;
- 支持萤石、ISUPI以及GB28181协议, 轻松实现平台接入;



规格参数

型号		DS-7804N-K1/C(D)	DS-7808N-K1/C(D)	DS-7816N-K1/C(D)
系统参数	视频接入路数	4	8	16
	网络输入带宽	40Mbps	80Mbps	160Mbps
	网络输出带宽	80Mbps		
	录像分辨率	8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
视频参数	视频输出	1路HDMI, 1路VGA		
	HDMI输出	4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1080P(1920×1080)/60Hz, UXGA(1600×1200)/60Hz, SXGA(1280×1024)/60Hz, 720P(1280×720)/60Hz, XGA(1024×768)/60Hz		
	VGA输出	1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz		
	CVBS输出	不支持		
	预览分屏	1/4画面	1/2/4/6/8/9画面	1/2/4/6/8/9/16画面
	视频解码格式	H.265, Smart265, H.264, Smart264		
	解码能力	6 x 1080P		
	同步回放	4	8	16
音频参数	音频输出	1路, RCA接口 (线性电平, 阻抗: 1KΩ)		
	语音对讲输入	1个, RCA接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)		
硬盘管理	盘位	1个SATA接口		
	单盘容量	最大支持8TB		
	阵列类型	不支持		
	扩展存储	不支持		
外部接口	网络接口	1个, RJ45 10M/100M自适应以太网口		1个, RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
	串行接口	无		
	USB接口	2个USB 2.0 (后)		
	报警输入输出	不支持		
一般规范	电源	DC 12V 18W (外接适配器)		
	功耗 (不含硬盘)	≤10W		
	工作温度	-10°C ~ +55°C		
	工作湿度	工作: 10%~90%RH (无结冰、无凝露), 储藏: 5%~90%RH (无结冰、无凝露)		
	机箱	1U 260机箱		
	尺寸	265mm (宽) ×225mm (深) ×48mm (高)		
	重量 (不含硬盘)	≤0.8kg		
	装箱清单	主机x1, 用户手册x1, 网线x1, SATA数据线x1, SATA电源线x1, 鼠标x1, 螺丝包x1, 适配器x1		
其他	红外遥控	不支持		

▪ 物理接口

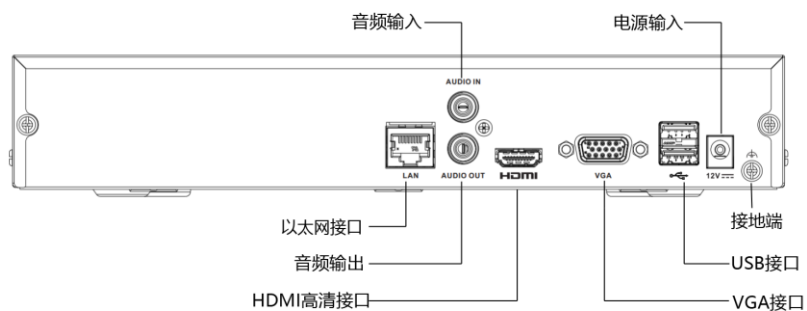


▪ 订货型号

DS-7804N-K1/C(D)

DS-7808N-K1/C(D)

DS-7816N-K1/C(D)

▪ 外形尺寸

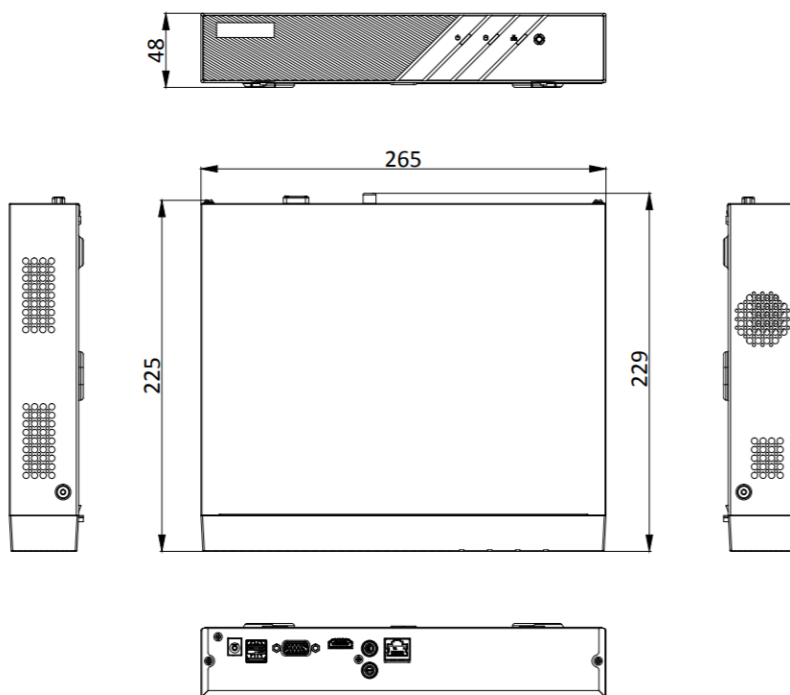

scale/1:1;Unit/mm