

# TDSEMIC


## 拓電半導體

自主封測 品質把控 售後保障

WEB | [WWW.TDSEMIC.COM](http://WWW.TDSEMIC.COM)



電源管理

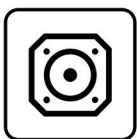

顯示驅動



二三極管




LDO穩壓器



觸摸芯片



MOS管

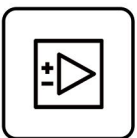

運算放大器



存儲芯片



MCU





串口通信

# TDSEMIC-183

 產品規格說明書

### 2a 升压板 dc-dc 升压模块 车载/充电宝/usb/大功率转换电源模块

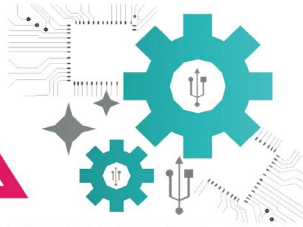

#### 产品简介


#### 简介（一）产品特点：

- 输入电压：2V~24VDC.
- 输出电压：≤28V（建议在 26V 内使用）
- 输出电流：最大 2A（建议在 1A 左右使用）
- 转换效率：≤93%（效率与输入和输出的压差有关）。
- 尺寸：30\*17\*mm




#### 特别提示

- 1、注意按图示接线，切勿接错。
- 2、本文档仅代表编辑当时的产品参数，后期如有更改恕不另行通知。
- 3、此模块是升压模块，输出电压要大于输入电压
- 4、峰值电流输出电流不超过 2A


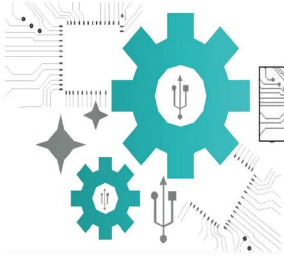


### 功能图

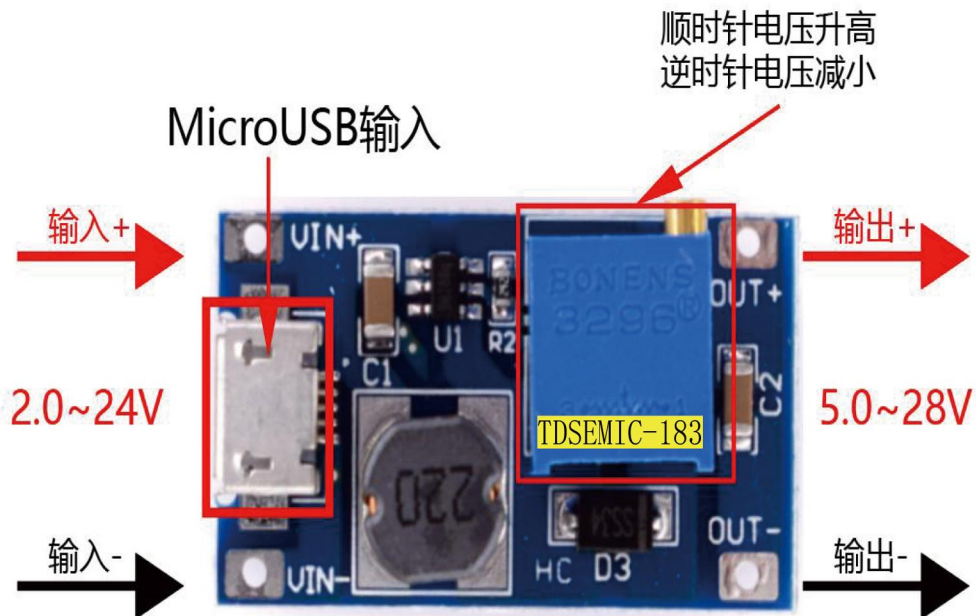

### 资料链接

  找客服索取



实图/规格

