


产品型号	KCD1-104	
订货号		
客户名称		
客户料号		
外观	基座	黑色 B255
颜色	按钮	
备	注	

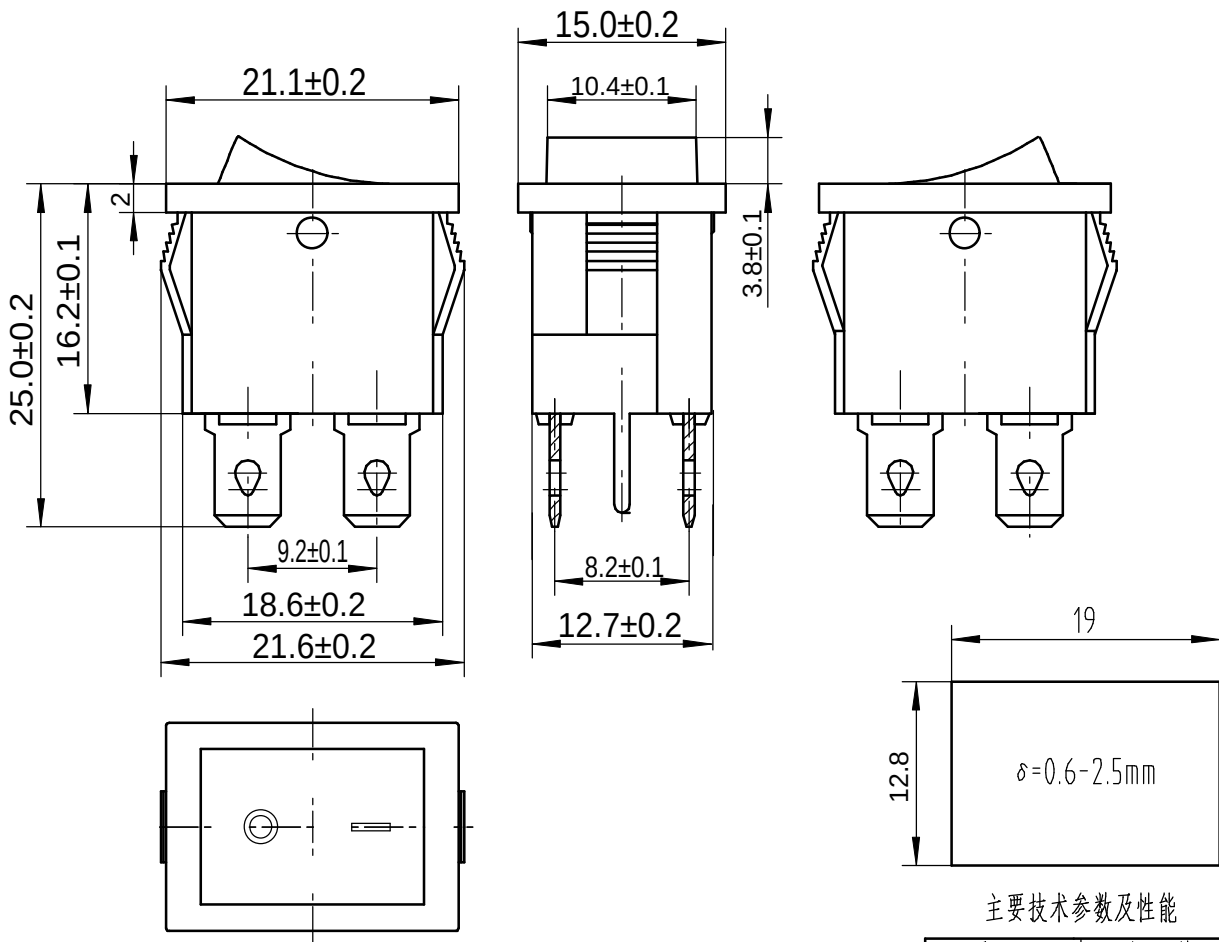

技术要求

1. 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
2. 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

主要技术参数及性能

项 目	参 数
电 路 图	4P ON-OFF
额定电流电压	6A 250V AC
	10A 125V AC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	<100mΩ
介电强度(极间)	≥1500VAC/min
(极对外壳)	≥3750VAC/min
电器寿命	≥10 ⁴ 次
环境温度	25T85

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图总号	
底 图 总 号	
签 字	
日 期	
档 案 员	日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设计				
制图				
审核				
工艺				

外形图
船型开关

深圳市逸致电子有限公司				
Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD				
图 样 标 记			重 量	比 例
				2:1
共 张			第 张	
KCD1-104-B				