

TDSEMIC

拓電半導體

自主封測 品質把控 售後保障

WEB | WWW.TDSEMIC.COM



電源管理



顯示驅動



二三極管



LDO穩壓器



觸摸芯片



MOS管



運算放大器



存儲芯片



MCU





串口通信

TDSEMIC-183B

產品規格說明書

2a 升压板 dc-dc 升压模块 车载/充电宝/usb/大功率转换电源模块

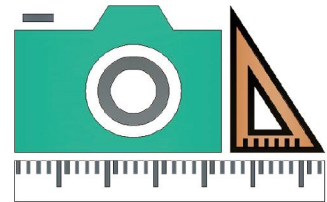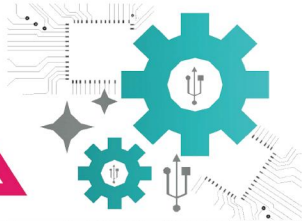


简介（一）产品特点：



- 输入电压：2V~24VDC.
- 输出电压：≤28V（建议在 26V 内使用）
- 输出电流：最大 2A（建议在 1A 左右使用）
- 转换效率：≤93%（效率与输入和输出的压差有关）。
- 尺寸：30*17*mm



- 1、注意按图示接线，切勿接错。
- 2、本文档仅代表编辑当时的产品参数，后期如有更改恕不另行通知。
- 3、此模块是升压模块，输出电压要大于输入电压
- 4、峰值电流输出电流不超过 2A

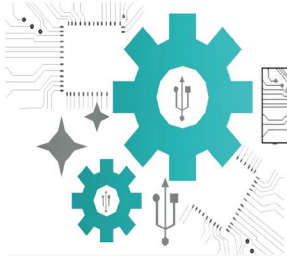


功能图

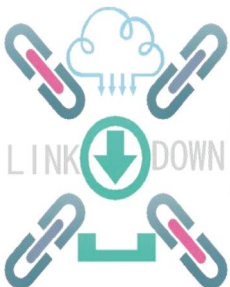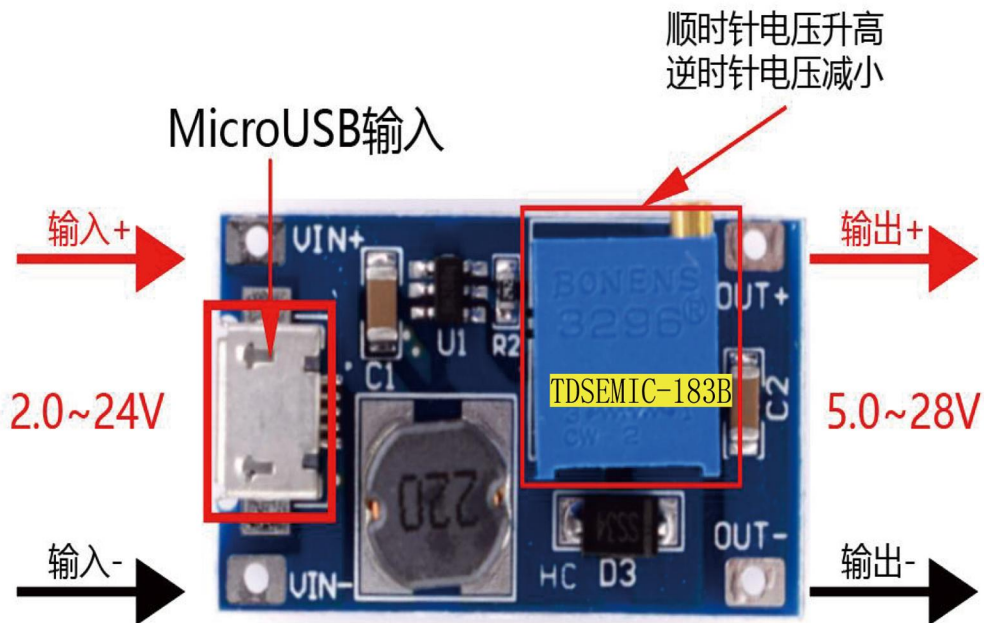

资料链接

找客服索取

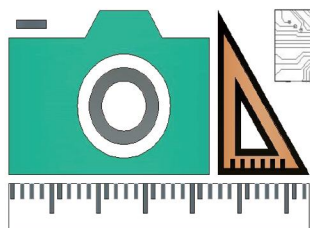

实图/规格

