


名称	规格	料号	编号
顶针	PG3.2-8.8-2.5-W1.2-1.8-2.5	2Lc000-743	P1569

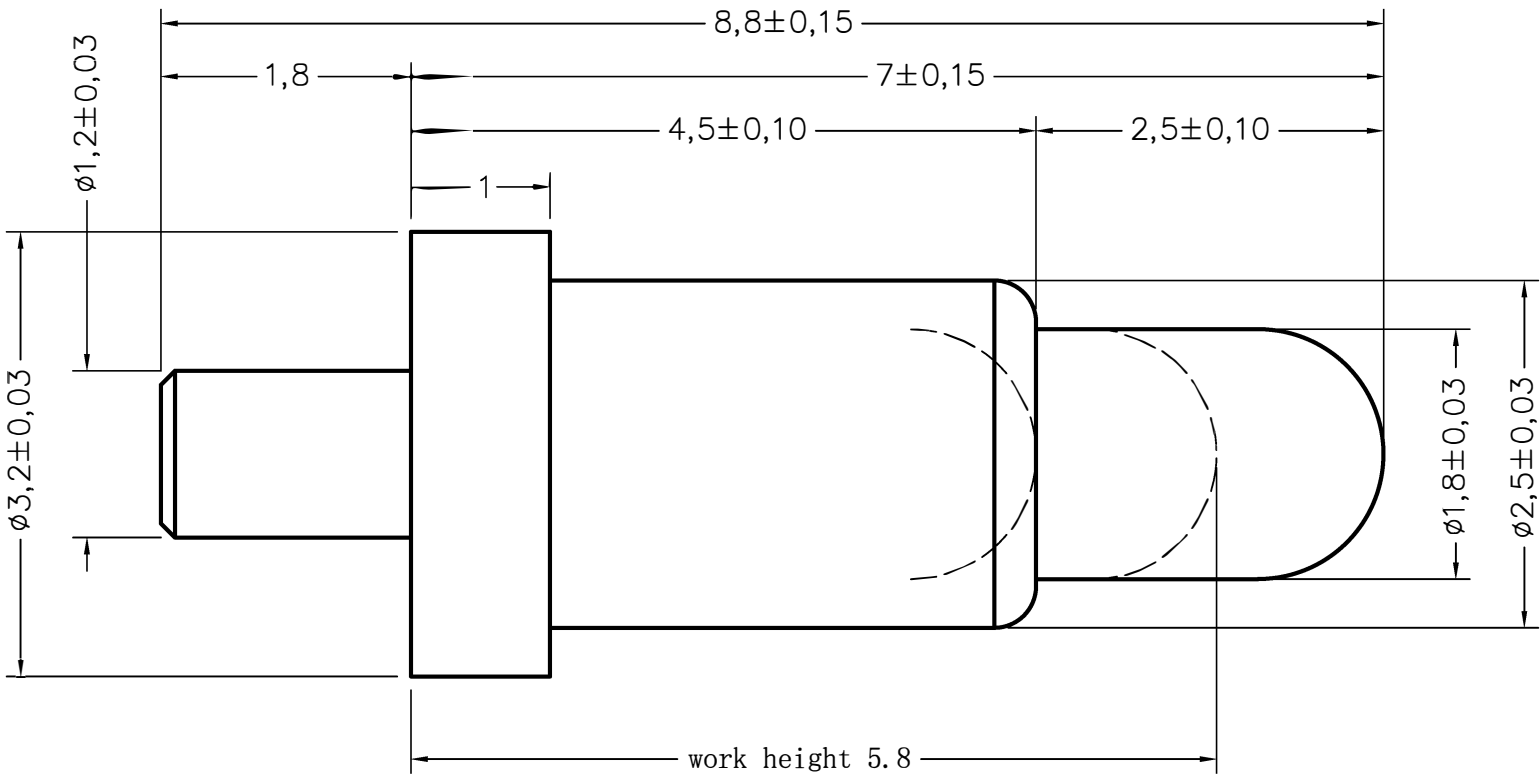

顶针技术要求:

- 材料:
 - 针管: 黄铜 C3604
 - 针头: 黄铜 C3604
 - 弹簧: 不锈钢#304
- 电镀:
 - 针管: 镀镍50-100U"后镀金2U"
 - 针头: 镀镍50-100U"后镀金2U"
- 电气特性:
 - 电压&电流: 直流电12伏: 2安最大, 温度范围-40~85度
 - 接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗50毫欧静态
- 机械特性:
 - 弹力: 在正常工作高度的弹力200g±40g
 - 寿命: 10000次最少

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司					
DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.					
第三角法		品 名	日期	2024/12/10	
未注公差参见标准	○	0.02	规 格	设计	Mr. jin
0 = ±0.1	◎	0.03	材 质	审核	
0.0 = ±0.05	⊥	0.02	客户料号	确 认	
0.00 = ±0.03	∕	0.04	表面处理	单 位	mm
0.000 = -	∕	0.02	图 号	比 例	1:1 版本 REV:00
请勿实测图纸					