





深圳市强生光电科技有限公司



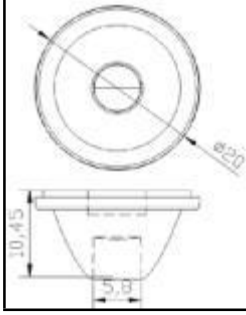
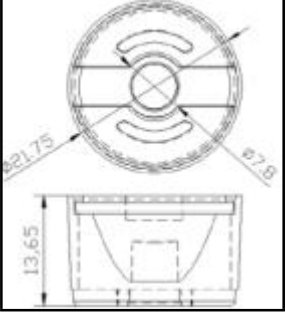
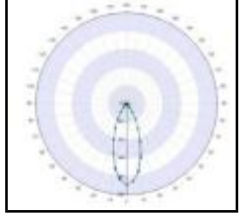



Shenzhen JNJ Optoelectronics Co., Limited

产品规格书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer	
产品型号 Part No	JNJ-TADT-B45-21.5x14-8080
产品料号 Product No	30300379
版本 Revision	A/1
制作日期 Date	2024-09-18

制作 Producer	工程部 Engineering Dept.	业务部 Business department	批准 Approval
			
客户承认结果 Customer acknowledges Results			

基本信息	No.	确认项目	确认结果			No.	确认项目	确认结果				
	1	外观	<input checked="" type="checkbox"/>	合格	<input type="checkbox"/>	不合格	5	材料	<input checked="" type="checkbox"/>	合格	<input type="checkbox"/>	不合格
	2	外形尺寸	<input checked="" type="checkbox"/>	合格	<input type="checkbox"/>	不合格	6	定位柱直径	<input checked="" type="checkbox"/>	合格	<input type="checkbox"/>	不合格
	3	透镜颜色	<input checked="" type="checkbox"/>	合格	<input type="checkbox"/>	不合格	7	实际组装	<input checked="" type="checkbox"/>	合格	<input type="checkbox"/>	不合格
	4	发光角度	<input checked="" type="checkbox"/>	合格	<input type="checkbox"/>	不合格	8	其他	<input checked="" type="checkbox"/>	合格	<input type="checkbox"/>	不合格
相关参数	直径 diameter		21.75mm±0.15			产品图片		灯板图片				
	高度 high		13.65mm±0.15									
	孔径 aperture		5.8mm±0.1									
	材质 material		PMMA									
	耐温度 Resistance to temperature		-40 +85℃			重要尺寸						
	产品净重 Product net weight		3.2g									
	颜色 Color		黑色+透明									
	匹配 LED 型号 Suitable LED Type		仿流明									
	适配镜头 Suitable Infrared Camera Lens		8mm									
	出光角度 The Angle Of Light		45 度			配光曲线		测试光斑				
	透光率 Transmittance		92%									
	表面处理 Surface treatment		光面									
	支架孔径 Stents aperture		7.8mm									
	产品类型 Product Type		红外监控			包装图						
	认证 Certificates		ROHS									
包装方式 Package		375pcs/盒										
(13*5+12*5)*3 层=375PCS/盒												