

TDS:EMIC

拓電半導體

自主封測 品質把控 售後保障

WEB | WWW.TDSEMIC.COM



電源管理



顯示驅動



二三極管



LDO穩壓器



觸摸芯片



MOS管



運算放大器



存儲芯片



MCU

 



串口通信

TDSEMIC-106

產品規格說明書

5V 固定输出 升压模块

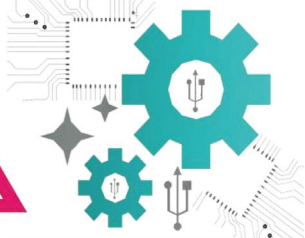

产品简介



产品描述:

1. 供电电压: DC 0.9V~5V
2. 输出电压: 固定 5V
3. 板载 USB 母座
4. 带电源指示灯

产品用途:


DIY 移动电源, 可为手机、移动电源、MP3、MP4、PSP、相机等数码


产品供电

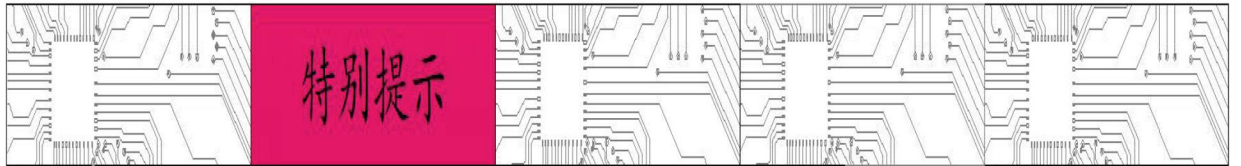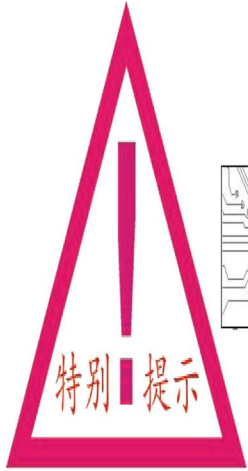



1. 本模块不带短路保护，使用时请勿将电源正负极短路。
2. 本模块不带识别电阻，部分品牌的手机、MP3、MP4等产品充电需要识别电阻。
3. 模块供电电压不要超过 DC 5V，容易对模块造成损坏。

功能图

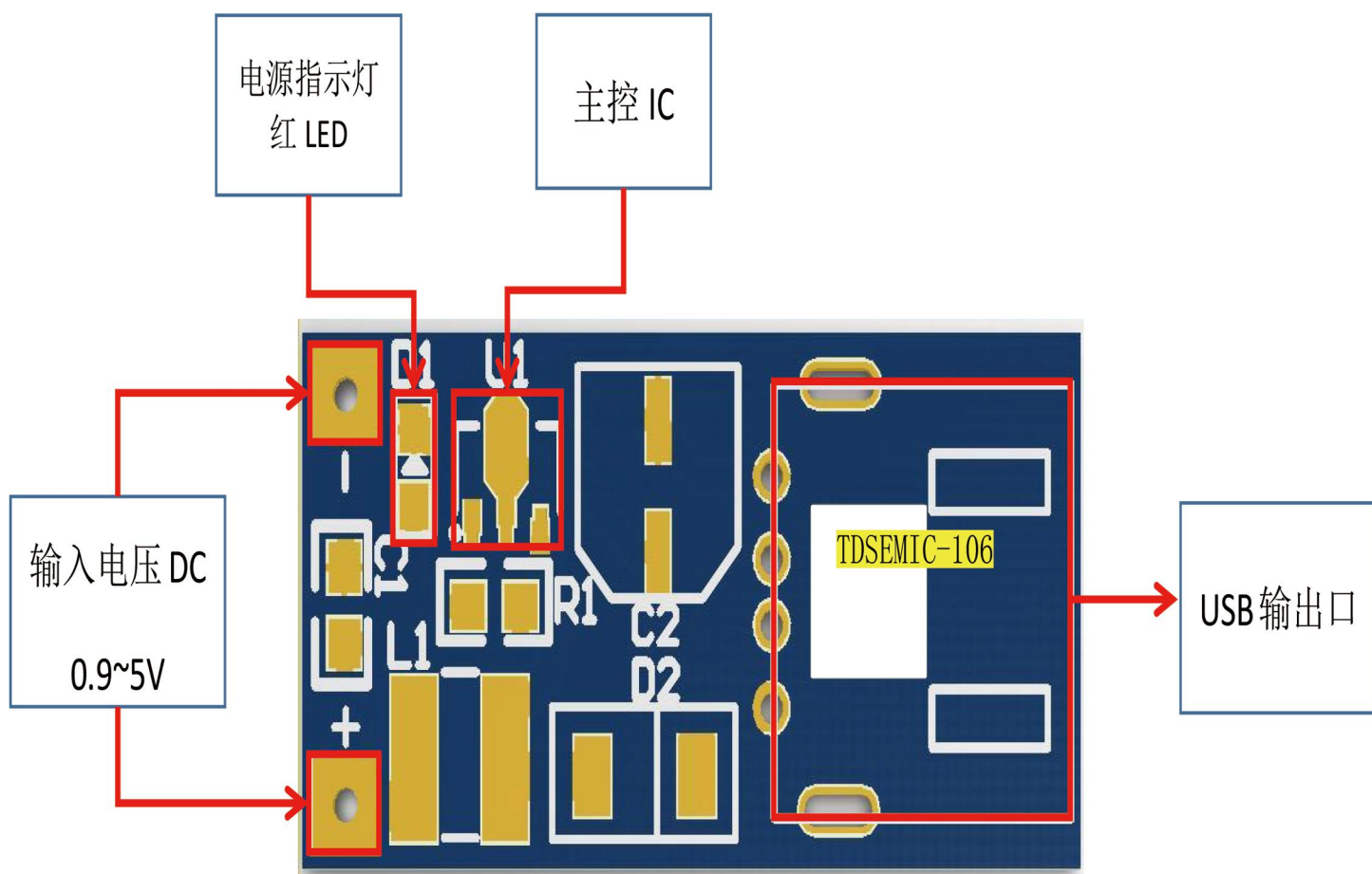

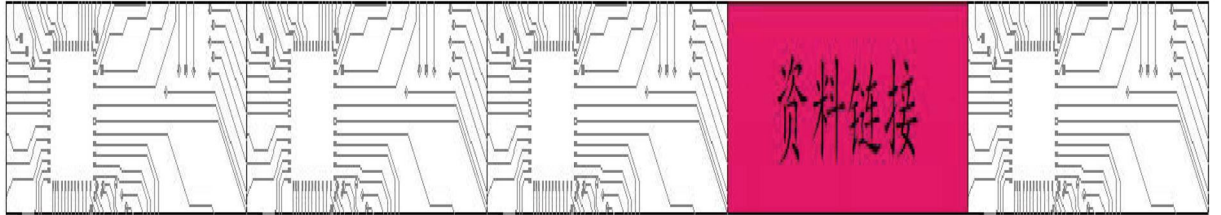

暂无

  

实图/规格

