




Rev.	Change Description	ECN #	Date

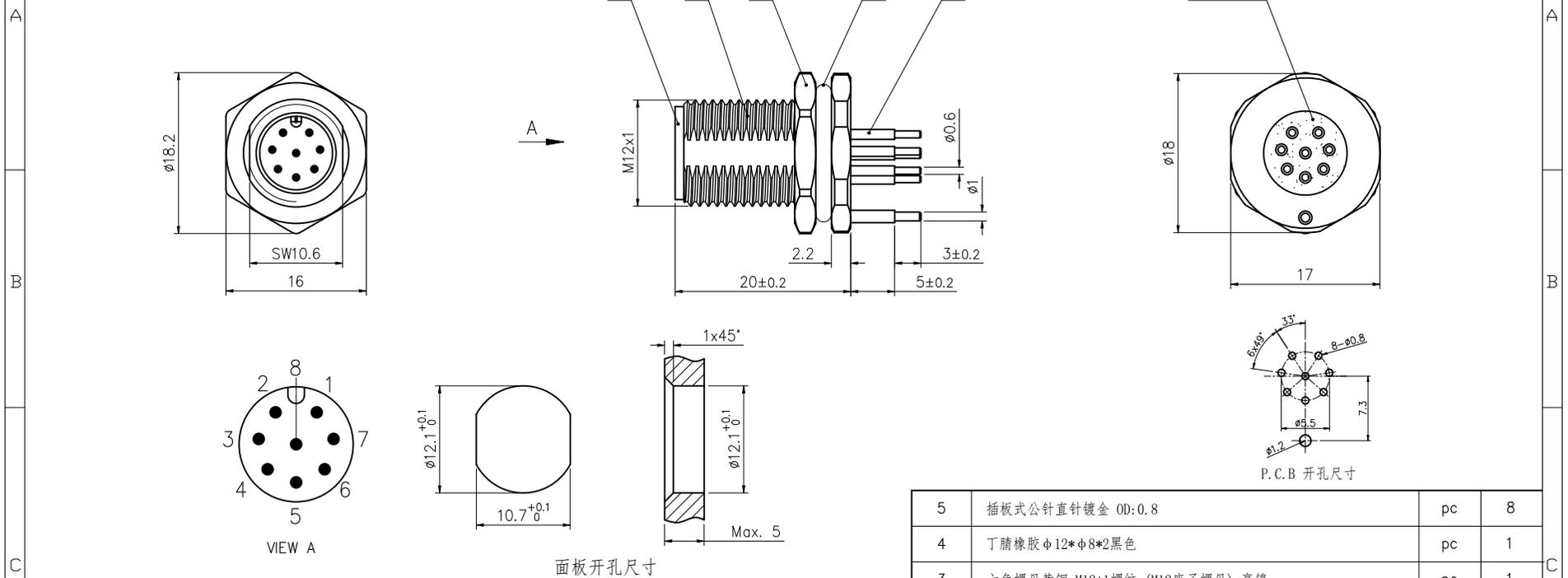

5	插板式公针直针镀金 OD:0.8	pc	8
4	丁腈橡胶 φ12*φ8*2黑色	pc	1
3	六角螺母黄铜 M12*1螺纹, (M12座子螺母) 亮镍	pc	1
2	M12螺纹式板后,公座铜外壳 锁板牙M12*1 (带屏蔽触点)	pc	1
1	M12 A编码针型胶芯长体 8芯 黑色	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	铜, 镀镍
接线方式:	焊板	接触体材料:	铜, 镀金
编 码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶, 黑色
温度范围:	-40°C ~ +80°C		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	30V AC/DC		
额定电流:	2A		
接触电阻:	≤5 mΩ		
绝缘电阻:	≥100 MΩ		
所有材料均符合RoHS要求			

面板开孔尺寸

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	W. M	2025. 1. 2		
≤10 ±0.1	确认 CHK				
<10~≤20 ±0.2	核准 APVD			品名 TITLE	M12板后安装针型金属插座 8芯 A编码插板式 锁板牙M12*1 (带屏蔽触点)
<20~≤50 ±0.5				品号 PART NO	C110204-00469
Angle ±1°				型号 DRAWING NO	M12-P8A-GPFM12-JD
 视 角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	