



兴化市悦馨电子有限公司

承认书
Specifications

http://www.xhyxdz.com
Tel: +86-523-83722059
Fax: +86-523-83722259

地址: 江苏省兴化市陈堡镇工业园区

页码 PAGE: 1/3

客户名称 Customer Name	
品名 Rariety	压电蜂鸣器
型号 Part No	YX-YD2310
样品日期 Model Date	

客户承认签署

签定结果:		
核准/ <i>Approved:</i>	审核/ <i>Checked:</i>	经办/ <i>Designed:</i>

供应商确认签署

核准 <i>/Approved:</i>	审核/ <i>Checked:</i>	经办 <i>/Designed:</i>
戴宏祥	王继勇	朱素平

【 承认后请签回一份! *Thank you very much!* 】



兴化市悦馨电子有限公司

样品承认书
Specifications

http://www.xhyxdz.com
Tel: +86-523-83722059
Fax: +86-523-83722259

地址: 江苏省兴化市陈堡镇工业园区

页码PAGE: 2/3

Part No: YX-YD2310

性能参数 Electrical Characteristics

Type	Unit	YX-YD2310
Rated Voltage	V	12
Operating Voltage	V	3-24
Rated Current (MAX)	mA	10
Min Sound Output at 10cm	dB	≥85
Resonant Frequency	Hz	3500 ± 500
Operating Temperature	°C	-20 ~ +70
Storage Temperature	°C	-30 ~ +70
Housing Material	ABS	
Weight	g	3.0


Environmental Protection Regulation

带*号指标需要在额定电压下测试 *Applying rated voltage

外观尺寸 Appearance Drawing

(单位: 毫米) (UNIT: mm)

未标注公差尺寸按 ±1mm Tolerance: ±1mm Except Specified

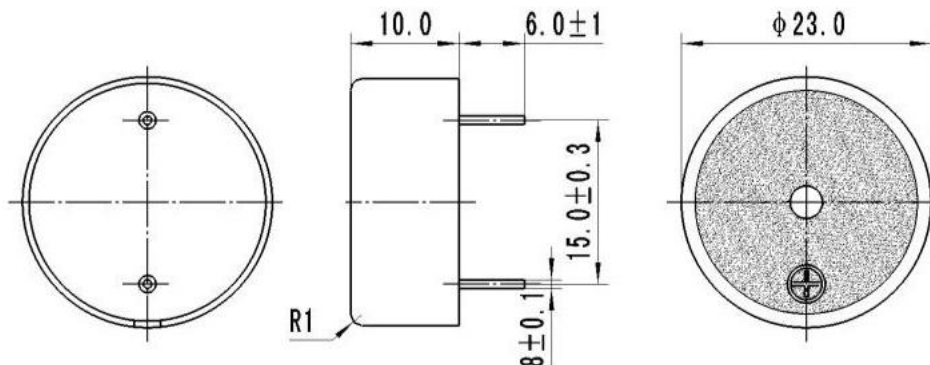



兴化市悦馨电子有限公司
样品承认书
Specifications


http://www.xhyxdz.com
 Tel: +86-523-83722059
 Fax: +86-523-83722259

地址：江苏省兴化市陈堡镇工业园区

页码PAGE: 3/3

Part No: YX-YD2310

测试方法 TESTING METHOD

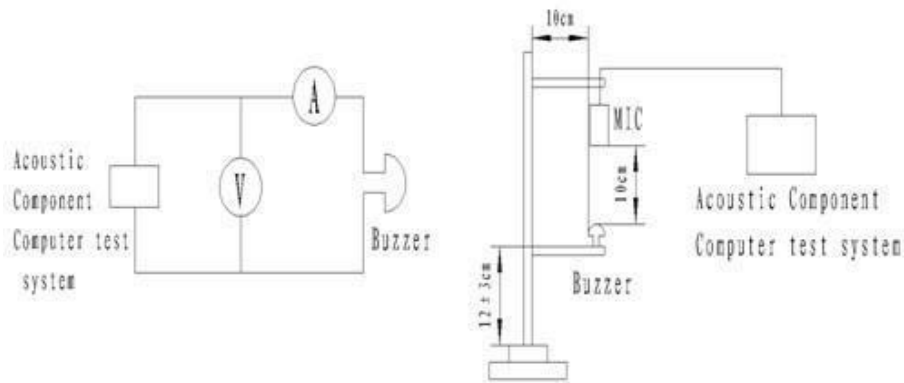

频响曲线 FREQUENCY RESPONSE

