

A10T/A12T

数字式温湿度计使用说明书

一、产品功能及规格

1. 基本功能

室内温度/湿度; 室外温度(适用A12T); 最高/最低温湿度记忆功能; 时钟功能: 可12/24小时制转换; 闹钟功能: 闹钟时间到达响闹60秒

2. 技术规格

(1). 技术参数

功能	量程	分辨率	精度	采样频率	备注
温度	室内	-10~	0.1°C	±1°C	10S
	室外(A12T)	50°C			
湿度	10~99%RH	1%RH	±5%RH	10S	保证精度: 18~28°C

(2). 舒适度分级


无显示: 温度<20°C或者温度>20°C, 湿度50~70%RH;
 舒适: 温度20~26°C, 湿度50~70%RH;
 潮湿: 任意温度下, 湿度>70%RH;
 干燥: 任意温度下, 湿度<50%RH

(3). 其它规格

电池: 1.5V(AAA)
 存储温度: -20~60°C
 存储湿度: 20~80%RH


二、产品描述

1. 结构描述

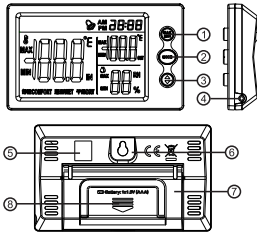

1	最大最小值键	2	模式键
3	调整键	4	外接探头孔
5	二维码	6	壁挂孔
7	支架	8	电池盖

2. 显示描述

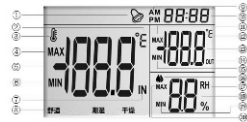

1	闹钟符号	6	内置温度最小值
2	温度单位(°C)	7	内置湿度显示符号
3	温度图标	8	环境舒适度符号
4	内置温度最大值	9	上午/下午
5	内置湿度测量值	10	时间

11	外置温度最大值(仅A12T)	16	湿度图标
12	外置温度单位(°C/°F)(仅A12T)	17	湿度单位
13	外置温度测量值(仅A12T)	18	湿度测量值
14	外置温度显示符号(仅A12T)	19	湿度最小值
15	外置温度最小值(仅A12T)	20	湿度最大值

三、操作说明

1. 电池安装说明

依照机身背面指示方向推开电池门, 取出电池隔片, 然后装回电池门, 该机即可使用。

2. 按键说明

MODE键:

不在设置时, 短按为时钟显示与闹钟显示之间的切换;

显示时钟时, 长按进入设置时钟的分钟, 设置顺序为分钟-小时-确认;

显示闹钟时, 长按进入设置闹钟的分钟, 设置顺序为分钟-小时-确认。

MAX/MIN键:

短按切换显示温湿度MAX值-MIN值-实测值; 显示MAX值或者MIN值时, 长按2秒清除记忆, 重新记录MAX值或者MIN值。

◆键:

设置时, 为调整设置对象(短按缓慢调节, 长按快速调节);

不在设置时, 时钟模式下, 短按切换12/24小时制; 不在设置时, 闹钟模式下, 短按开启/关闭闹钟。

3. 操作说明

A. 时钟模式

显示: 小时与分钟之间的"|"1秒闪烁一次, 如果闹钟开启的话, 铃铛图标显示。

短按MODE键: 切换至闹钟模式。

长按MODE键: 设置时钟分钟, 按◆键调整分钟, 再按MODE键设置小时, 按◆调整小时, 再按MODE键确认设置。不在设置时, 按◆键切换12/24小时制。

B. 闹钟模式

显示: 小时与分钟之间的"|"显示但不闪烁, 如果闹钟开启的话, 铃铛图标1秒闪烁一次。

短按MODE键: 切换至时钟模式。

长按MODE键: 设置闹钟分钟, 按◆键调整分钟, 再按MODE键设置小时, 按◆调整小时, 再按MODE键确认设置。进入设置闹钟时自动开启闹钟。不在设置时, 按◆键切换开启/关闭闹钟。

四、注意事项

- 初次使用或者更换电池时, 需要重新设置时钟;
- 电池用完后请放至指定回收地点

优利德

优利德科技(中国)有限公司

地址: 中国广东省东莞松山湖高新技术产业区
 开发区工业北一路6号

电话: (86-769)8572 3888

传真: (86-769)8572 5888

邮编: 523 808