



宝贝概述

名称	RJ45 超五类非屏蔽网络水晶头
品牌	香港安普康 / AMPCOM
型号	AMCAT5E100

一般两叉与特殊三叉比较




3叉PIN针设计

3叉设计让接点跟芯线接触面积更大，传输效率最佳
DIY网线不易失败


- 适用单股及多股芯线

PIN针比较

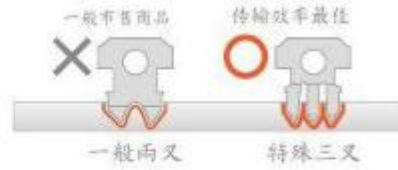

其他品牌


导线槽短

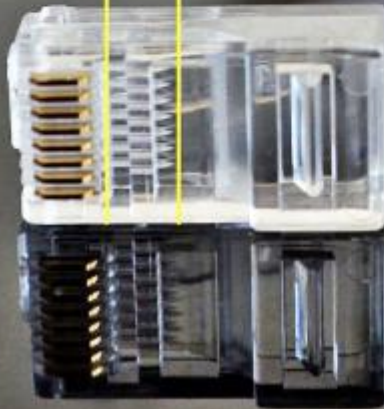


安普康品牌

导线槽长

网线容易插入

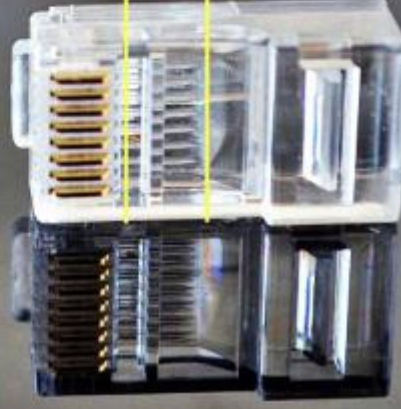


RJ45水晶头端接示意图

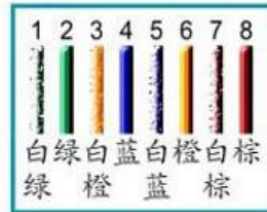

T568A




T568B

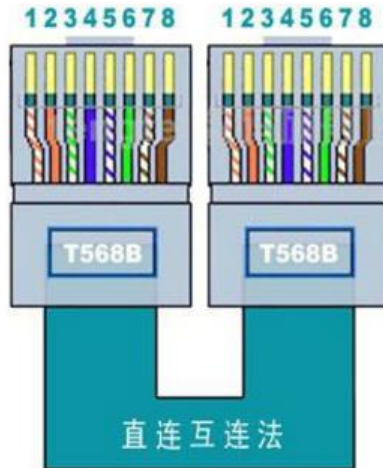

一、直连线互连

网线的两端均按 T568B 接

1. 电脑 ↔ ADSL 猫
2. ADSL 猫 ↔ ADSL 路由器的 WAN 口
3. 电脑 ↔ ADSL 路由器的 LAN 口
4. 电脑 ↔ 集线器或交换机

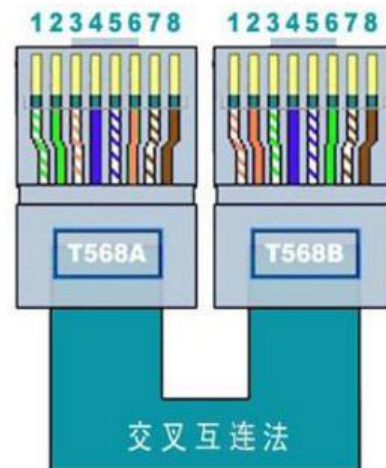

二、交叉互连

网线的一端按 T568B 接, 另一端按 T568A 接

1. 电脑 ↔ 电脑, 即对等网连接
2. 集线器 ↔ 集线器
3. 交换机 ↔ 交换机
4. 路由器 ↔ 路由器