



主要技术参数、性能
The Main Technology Performance


项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated current/voltage	见标识图 Marking/Rating
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
接触电阻 Contact resistance	$\leq 10m\Omega$
介电强度 Dielectric strength	工作绝缘: 500Vac/5mA/5s 基本绝缘: 1500Vac/5mA/5s
电气寿命 Endurance	见标识图 Marking/Rating
使用温度 Ambient temperature	见标识图 Marking/Rating
操作力 Operating force	$60 \pm 30g \cdot f$
位置 POSITION	FP=15.4±0.8mm OP=13.0±0.8mm TTP=11.0±0.4mm MD≤0.6mm
防护等级 Protection degree	IP60 防尘
颜色 Color	黑色 Black

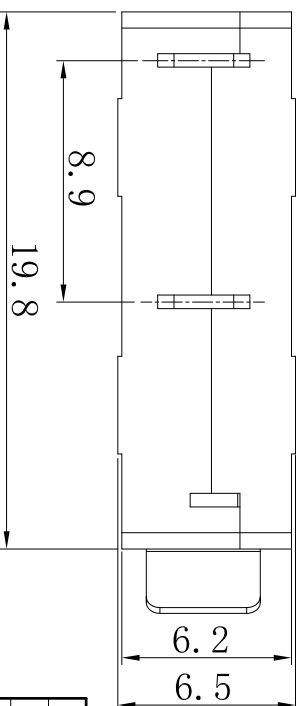

CNIBAO MAC-1210 μ
 3(3)A 250VAC 5E4 T125
 8(3)A 250VAC T125
 MAC-1210 μ 25T125 5E4
 10GPA 125/250VAC 8A 36VDC 1E5 c
 8(4)A 125/250VAC 1/2HP 125/250VAC

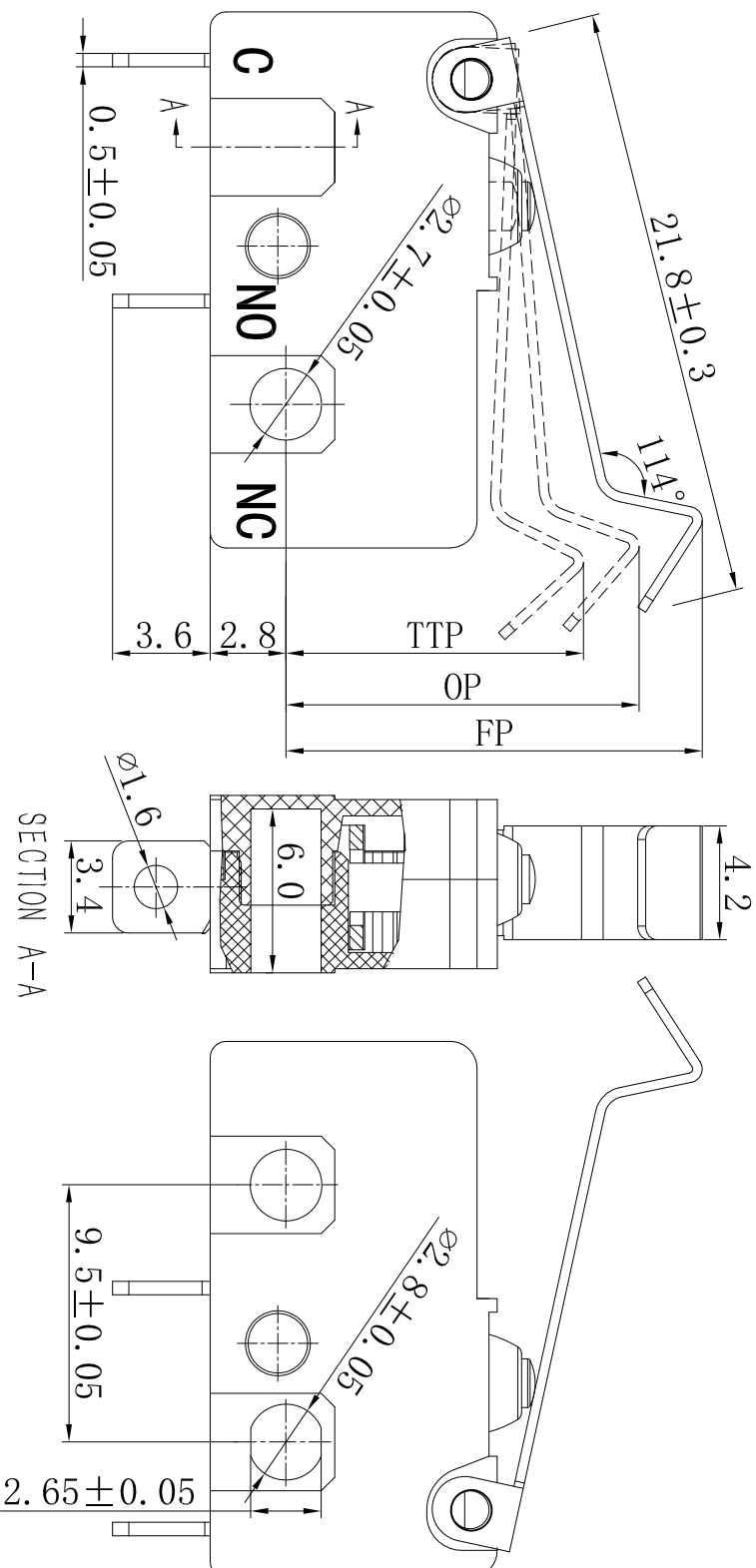

 第三视角
THE THIRD
ANGLE
PROJECTION



MARK	AMOUNT	MODIFY FILE NO.	CHANGE BY	DATE
设计 DESIGN	数量	更改文件号	更改人	日期
审核 CHECK				
批准 APPROVAL				

比例 SCALE	NONE	一般公差 GENERAL TOLERANCE
单位 UNIT	mm	>0.5~6 >6~30 >30~120
版本 VERSION	A0	±0.10 ±0.20 ±0.30 ±2°
角度 ANGLE		

CNIBAO 浙江亿宝
ZHEJIANG YIBAO

微动开关
MICRO SWITCH

DESIGNATION:

MAC-1210-D-BEA12-016