
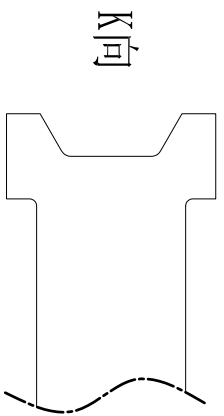


CNBAO MAC-1210 μ
 3(3)A 250VAC 5E4 T125
 8(3)A 250VAC T125
 MAC-1210 μ 25T125 5E4
 10GPA 125/250VAC 8A 36VDC 1E5 cUL[®] US
 8(4)A 125/250VAC 1/2HP 125/250VAC

| 主要技术参数、性能 | | The Main Technology Performance | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 项目 Item | 参数 Parameter | | |
| 电路图 Circuit | | | |
| 额定电流、电压 Rated current/voltage | 见标识图 Marking/Rating | | |
| 绝缘电阻 Insulated resistance | $\geq 100M \Omega$ | | |
| 接触电阻 Contact resistance | $\leq 100m \Omega$ | | |
| 介电强度 Dielectric strength | 工作绝缘: 500Vac/5mA/5s 基本绝缘: 1500Vac/5mA/5s | | |
| 电气寿命 Endurance | 见标识图 Marking/Rating | | |
| 使用温度 Ambient temperature | 见标识图 Marking/Rating | | |
| 操作力 Operating force | $\Delta \Delta 50 \pm 25g \cdot f$ | | |
| 位置 POSITION | FP=12.1 \pm 0.8mm OP=10.0 \pm 0.8mm | | |
| 防护等级 Protection degree | IP60 防尘 | | |

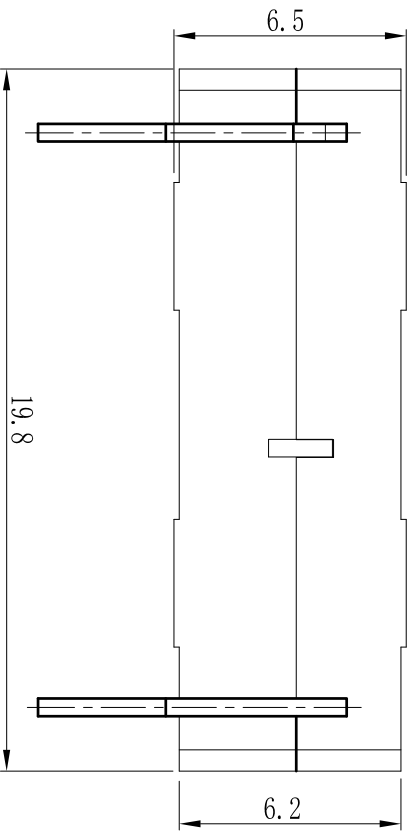

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|------|
| 根据实物及前期数据, 调整力值 变更内容 日期: 2019.09.15 批准: | | 变更单号 日期: 2019.09.15 批准: | |
| 开关型号 | MAC-1210-D-C08X200A4-020 | 未注公差 | |
| 开关系列 | 微动开关 | 版本: | A1 |
| 底图总号 | /// | 比例: | NONE |
| 绘图 | 日期 | 单位: | mm |
| 审核 | 日期 | 第三视角 | |
| 批准 | 日期 | 图幅: | A4 |
| | | 第 页 | 共 页 |

CNBAO
 浙江亿宝
 ZHEJIANG YIBAO