

**1.材料和电镀:**

针筒为黄铜合金, 镀镍50-60 μ<sup>m</sup> 镀金1 μ<sup>m</sup>.


针头为黄铜合金, 镀镍50-60 μ<sup>m</sup> 镀金1 μ<sup>m</sup>.

**2.持续工作电流: 1.0A**

**3.工作电压: 低于12V@25℃**

**4.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。**

**5.可焊性试验 230±5℃±1Seconds 湿焊覆盖率95%以上。**

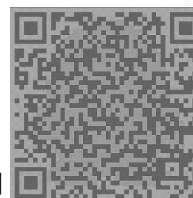

技术详询

## 深圳市金航标电子有限公司

第三公差		品名	POGUPIN	日期	2019/08/13
公差等级	0.02	规格	DP1.0-0.13-01.0	设计	zhaoguo
0 = ±0.1	◎ ±0.05	材质	铜镍C2604	审核	
0.0 = ±0.05	⊥ 0.02	客户料号		确认	
0.00 = ±0.02	∇ 0.04	表面处理	镀金	单价	0000
0.000 = -	∇ 0.02	图号	KYX-00001	比例	1:1 版本 REV:A