


No.	物料名称	物料编号	数量(只)	备注
①	开关	MAG-BF060-01	2	
②	线束组件	SA0109-02	1	六色电线, PH2.0*5

 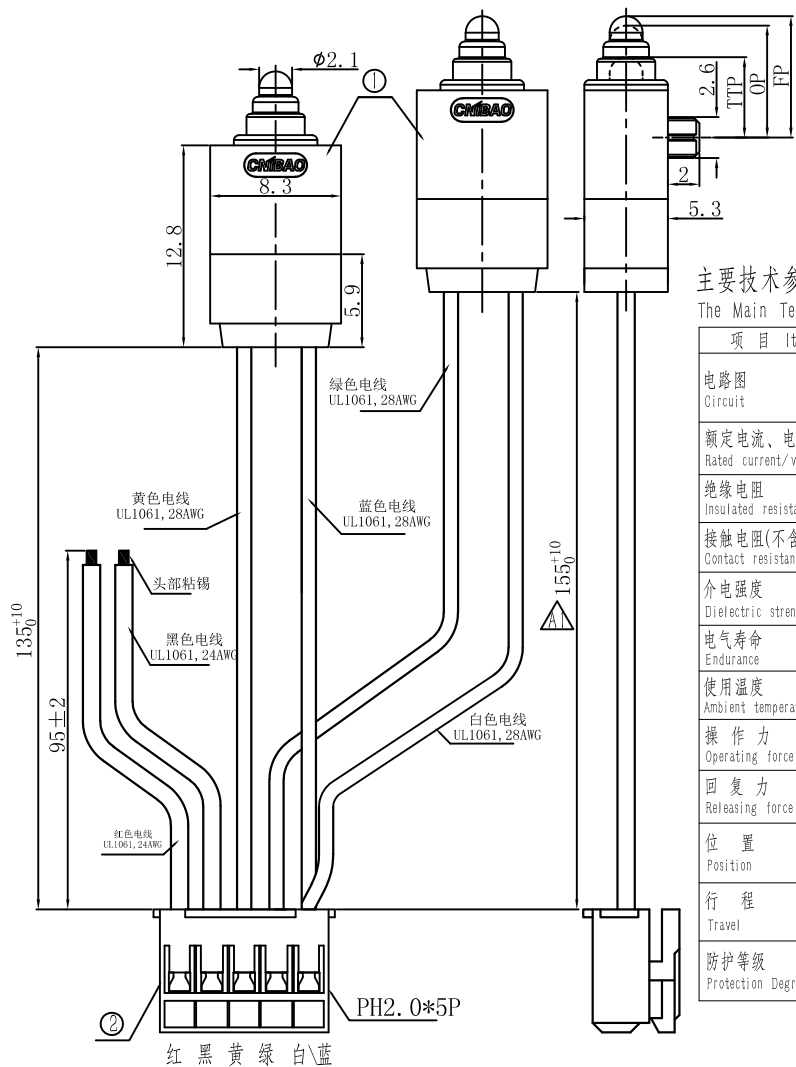


### 主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated current/voltage	0.1A 12VDC
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻(不含线) Contact resistance	≤100mΩ
介电强度 Dielectric strength	工作绝缘: 500Vac/5mA/5s 基本绝缘: 1000Vac/5mA/5s
电气寿命 Endurance	≥300,000 Cycles
使用温度 Ambient temperature	-40° C ~ 85° C
操作力 Operating force	0.6±0.3N
回复力 Releasing force	≥0.2N
位置 Position	FP=7.8mm Max OP=7.1±0.3mm
行程 Travel	TTP ≥5.1mm
防护等级 Protection Degree	IP67 (防水型将五金端子除外) (Exclude metal terminal)

MARK	AMOUNT	MODIFY	FILE	NO	CHANGE	BY	DATE	比例 SCALE	NO	公差 GENERAL TOLERANCE	DESIGNATION
①	1	根据客图2019.01.16 设计变更, 变更版本		李学林	2019-01-16					>0.5~6 ±0.10	微动开关 MICRO SWITCH
②		更改文件号		更改人	日期					>6~30 ±0.20	DESIGNATION:
										>30~120 ±0.30	MAG-B1000060BF-W02
										8° ANGLE ±2°	



浙江亿宝  
ZHEJIANG YIBAO