







慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书


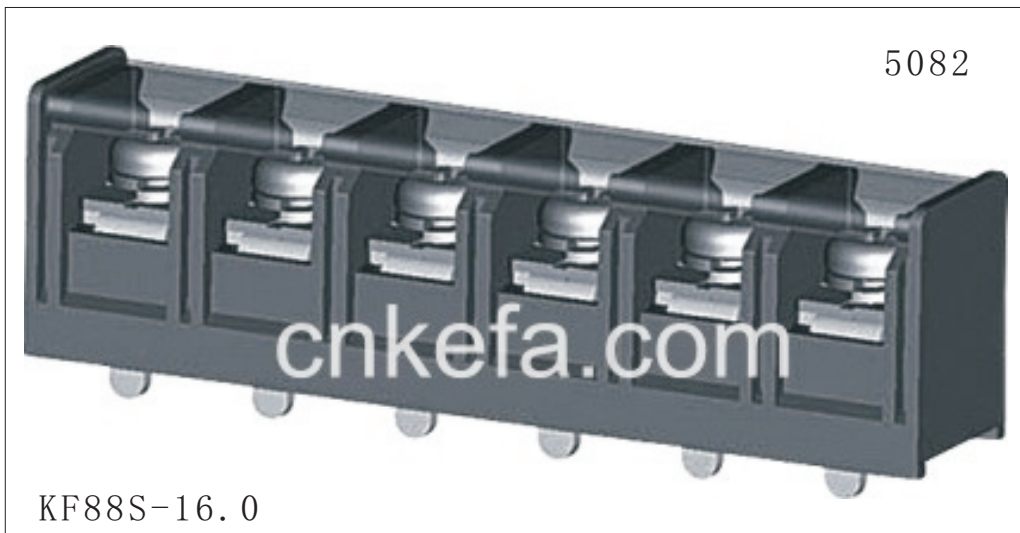


KF88S-16.0

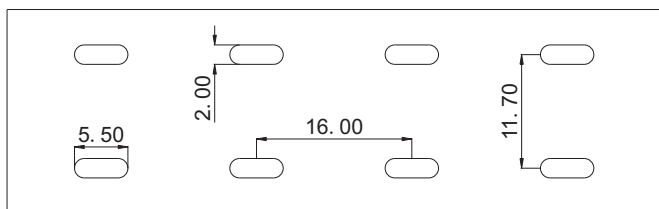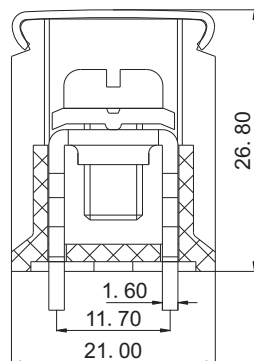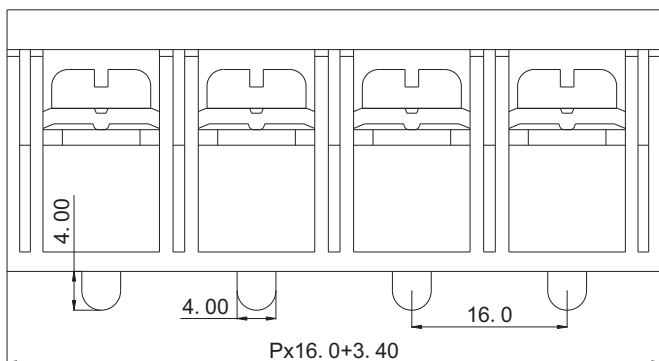

认证	CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	65A	76A
使用线径	14-6 AWG	16.0mm ²
耐电压	AC3000V/1Min	
机械性能		
扭力距	30.0Kg.cm	
温度范围	-40℃—+105℃	
尺寸		
间距	16.0mm	
极数	2P-12P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	
螺丝	M6 钢 镀镍	

 订购方式:

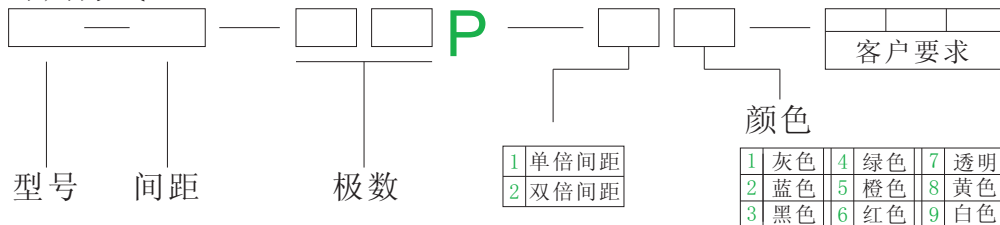

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.



NAME KF88S-16.0