




PowerSync®
包尔星克

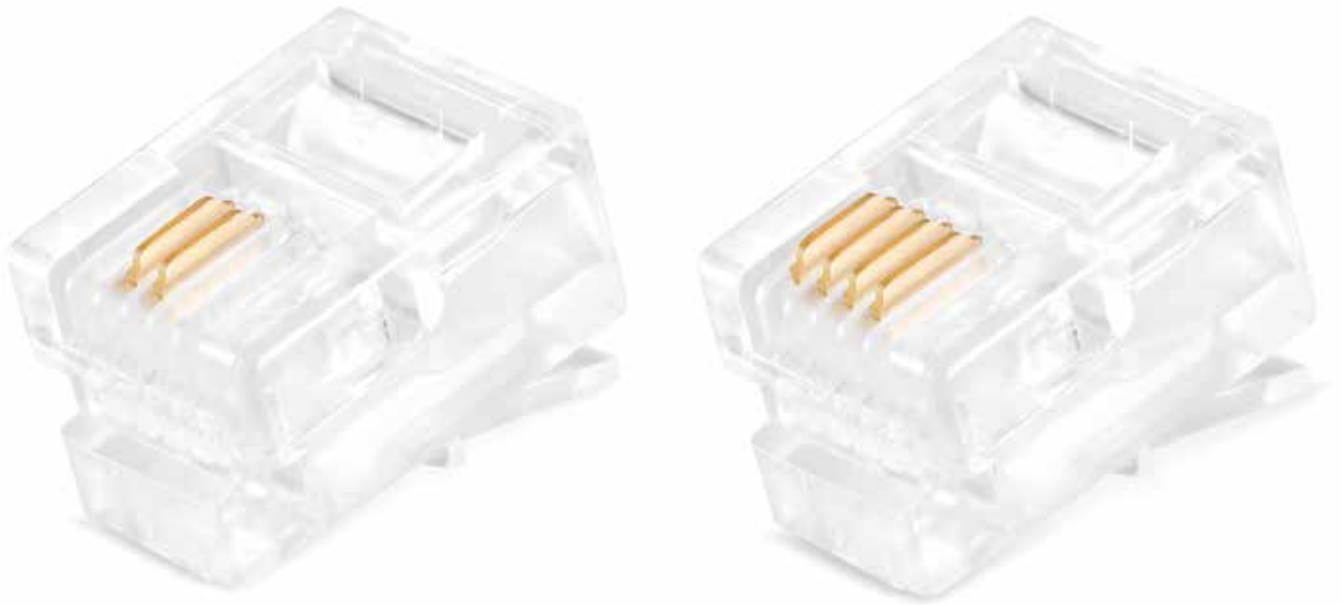

电话水晶头

- 全铜连接器，确保连接元器件信号传输
- 满足语音传输标准，即插即用，方便灵活
- 弹片强化，弯折不易断裂
- 塑胶外壳采用聚碳酸酯，防火等可达UL-94V-0
- 镀金端子，抗氧化，传导性能好
- 原产地:中国上海

型号	规格	适用线径
ACPTA62NPA	6P2C电话头 镀金3U'	$\phi 0.96 \sim \phi 1.02$
ACPTA64NPA	6P4C电话头 镀金3U'	$\phi 0.96 \sim \phi 1.02$