



线材印字内容:<PS>E JET VCTFK 2×0.75mm² AOMENG JET6434-12009-1001

线材截面图:

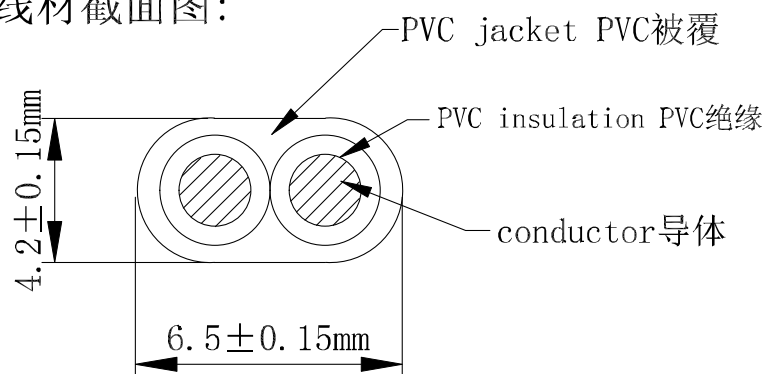

24支×0.2±0.05mm OD:4.3×6.6±0.15

扎线示意图:

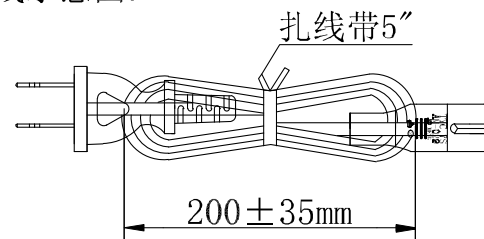

摇摆试验:

固定插头处,取下方导线1M悬挂200G砝码,手持砝码拉紧导线,呈±90度角左右悬摆,左右悬摆500次以上,试验后导线应无损坏,无松脱。

拉为试验:

固定AC插头,采用弹簧秤或5KG的砝码,进行拉或挂,并保持15S,拉力为50N,试验后AC线应无损坏,无松脱。

电镀金属件应通过36H, 35±2° C, 5%的盐水连续盐雾试验。

材料明细表:

ITEM	NAME 名称	SPECIFICATTON 型号/规格	COLOR颜色	数量
1	端子	日本二插一体端子 电镀	白	1PCS
2	内架	日本二插内架	白	1PCS
3	胶料	70度38P PVC胶料	黑	18G
4	线材	VCTFK 2*0.75mm2 油印	黑	1500MM
5	扎带	L=5' 有蕊扎带	黑	1PCS
6	端子	2.35花瓶端子	黑	2PCS
7	内架	八字尾内架	黑	1PCS
8	胶料	70度50P 插头料	黑	10.33G

深圳市华灿天禄电子有限公司

 
产品型号:日本二插+八字尾

客户名称:

颜色:黑色

料号:

HC-PSE1.2MM-K



单位:m/m 比例:1:1

Paeg:第二 版次:A

核准:

审核:

制图:林月琴2020-01-15