

承认书

客户名称: _____

产品名称: 868MHz 内置天线 (弹簧 $\varnothing 0.6 \times OD5 \times N9.5 \times L21.3$)

客户料号: _____

厂商料号: EG-030402-0371

送样数量: _____


制作	审核	核准
黄飞辉	谭海	唐海林

客户确认			
承认	审核	核准	承认日期

目录

1、封面	1
2、目录	3
3、产品图面	4
4、性能参数表	5
5、电气性能测试报告	6
6、包装规范	7

3、产品图面

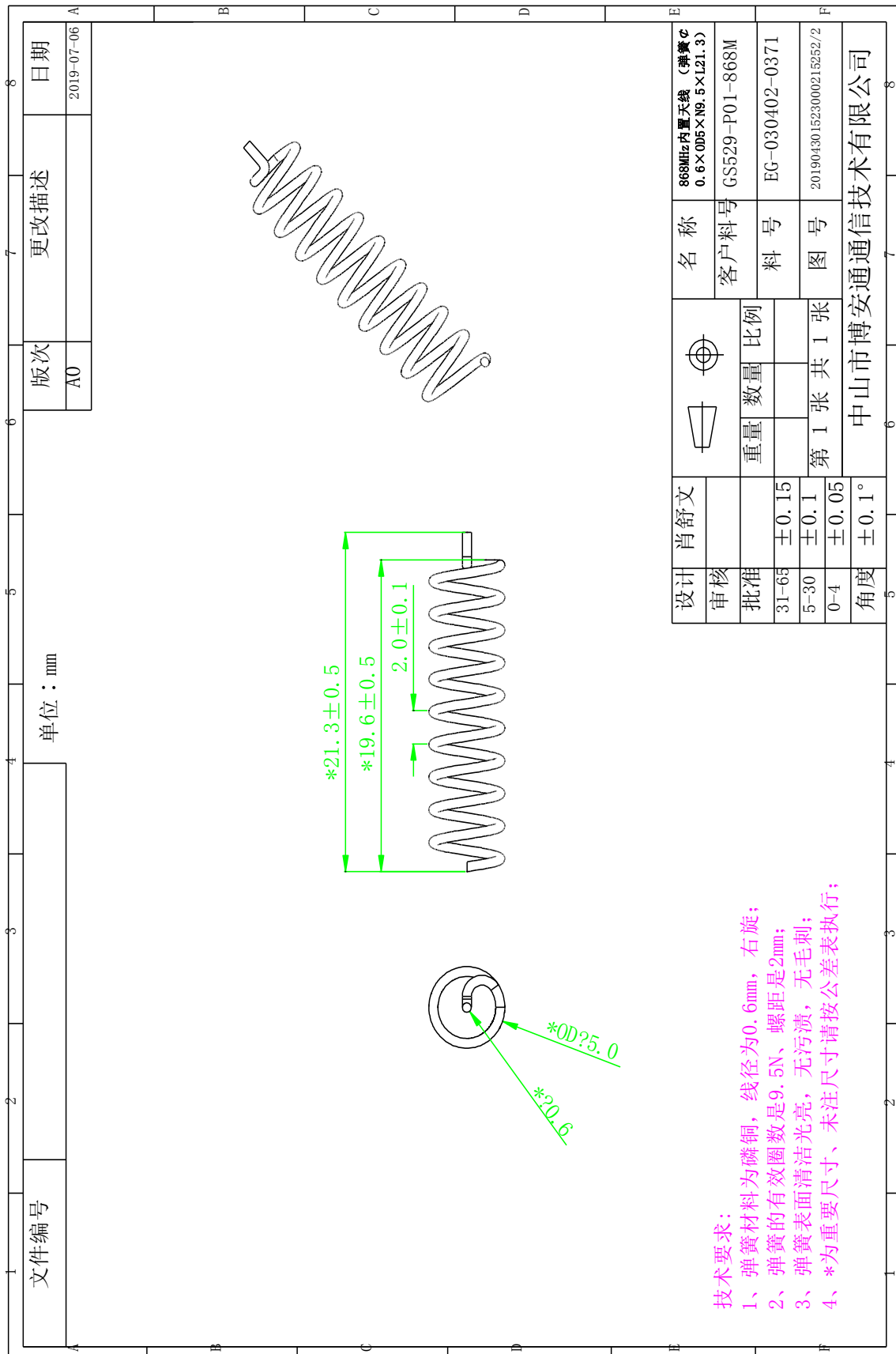

4、性能参数

电气参数	
频率范围	868MHz
输入阻抗	50 Ω
驻波比	/
最大增益	/
功率容量	<10w
极化方式	线极化
辐射方向	全向
接头型号	/
机械参数	
总长	21.3±0.5mm
维持力	/
插拔力	/
同轴电缆	/
盐雾测试	/
环境参数	
工作温度	-40℃~85℃

产品包装规范

PACKING CRITERION

产品料号：EG-030402-0371

产品规格：868MHz 内置天线（弹簧 $\varnothing 0.6 \times OD5 \times N9.5 \times L21.3$ ）

一、标签要求

内标签 长 10cm 宽 6cm 左右

需方	*****		
供方	中山市博安通通信技术有限公司		
采购单号	*****		
物料编码	*****		
品名规格	*****	检验员	**
数量/单位	*****	生产日期	*****
备注	*****		

外标签 长 10cm 宽 6cm 左右

需方	*****		
供方	中山市博安通通信技术有限公司		
采购单号	*****		
物料编码	*****		
品名规格	*****	检验员	**
数量/单位	*****	生产日期	*****
备注	*****		

二、装箱要求

作业说明：

刀卡共 2 层 总装量 3000PCS

1 层装 1500 PCS

产品 100 PCS 一袋；

2. 外包装：

3000 PCS 一箱

注意事项：

1. 是否要增设隔板、珍珠棉；
2. 标签的贴附，如 ROHS 等；

