

2.4G 胶棒天线 外置天线 直式圆柱式天线 50 Ohms


订货编码：ST110013



- 型号：P0501
- 长度：50MM
- 应用：智能安居，网络图传，安保监视设备，无线模块，嵌入式应用，机器人控制，智能家居，无线抄表，LORA无线数据采集系统，UHF商用频段，工业数传。

基本信息	
频率范围	2.4G
阻抗	50 Ohms
产品增益	1.5 dBi
驻波比	≤1.8
极化方式	垂直
接头类型	SMA公接头
功率容量	50 W
材料信息	
外壳材料	ABS
天线材料	黄铜镀金
盐雾	48H
环境参数	
工作温度范围	-40°C ~ +85°C
2022/95/EC(RoHS)	符合

产品尺寸

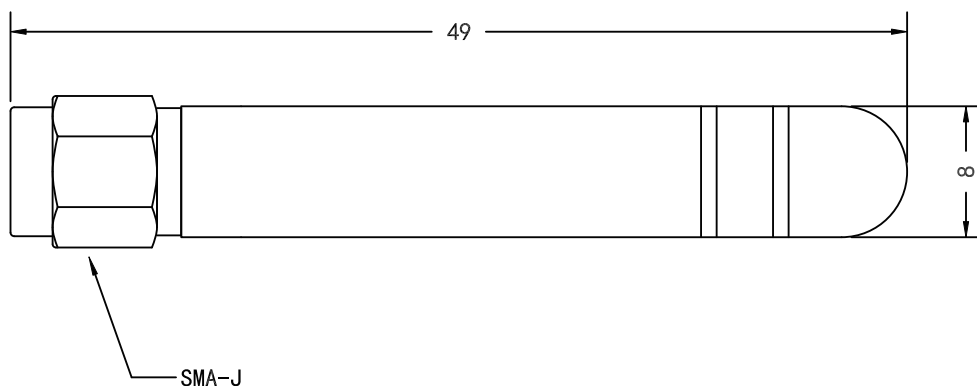

声明：

本资料我司已经将产品信息进行汇编，以上数据信息或任何声明作为参考建议。我们正在努力改进我们的产品，将保留作出修改的权利。



技术支持