

MCX弯式公头转IPEX RF1.37线 50 Ohms

订货编码：SC100072-150



- 型号：MCX-JW/IPEX-1-RF1.37
- 线长：常规 0.15 M,可定制其他长度
- 频率：DC0~6Ghz
- 盐雾：48H(有特殊需求，可定制)
- 应用：产品广泛应用于物联网，智能家居，自动化设备等领域

基本信息


连接器1类型	MCX公接头
连接器1极性	标准
连接器1外型	弯式
连接器1材质	全铜镀金
连接器1安装方式	直插式
连接器2类型	IPEX公接头
连接器2极性	标准
连接器2外型	直式
连接器2材质	全铜镀金
连接器2安装方式	板端卡扣直插式
电缆规格	RF1.37
电气参数	
阻抗	50 Ohms
频率范围	DC0~6Ghz
驻波比	≤1.3
环境参数	
工作温度范围	-40°C ~ +135°C
2022/95/EC(RoHS)	符合

MCX弯式公头转IPEX RF1.37线 50 Ohms

订货编码: SC100072-150



产品尺寸

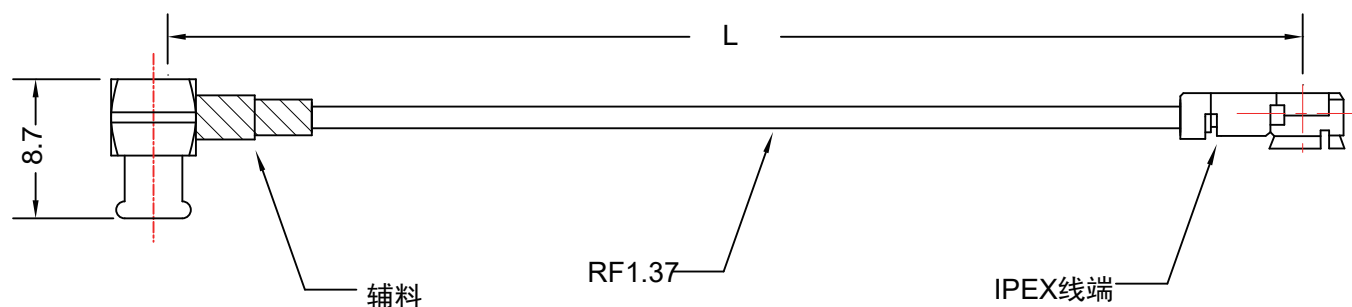

辅料:热缩套管 $\phi 3 \times 15$

声明:

本资料我司已经将产品信息进行汇编, 以上数据信息或任何声明作为参考建议。我们正在努力改进我们的产品, 将保留作出修改的权利。



技术支持