



公英制量程、高精度、低误差

0-150mm/6" 公英制量程  
误差:  $\pm 0.02\text{mm}/0.001"$

深度及台阶测量杆

紧固螺丝

内径测量


高品质不锈钢尺身, 尺寸精密  
温度系数影响小、滑动顺畅

微调滚轮

外径测量



数显卡尺按照标准(JJG30-2012)测量的极限误差为:  
测量范围(mm): 0-150 允许极限误差(mm):  $\pm 0.02$

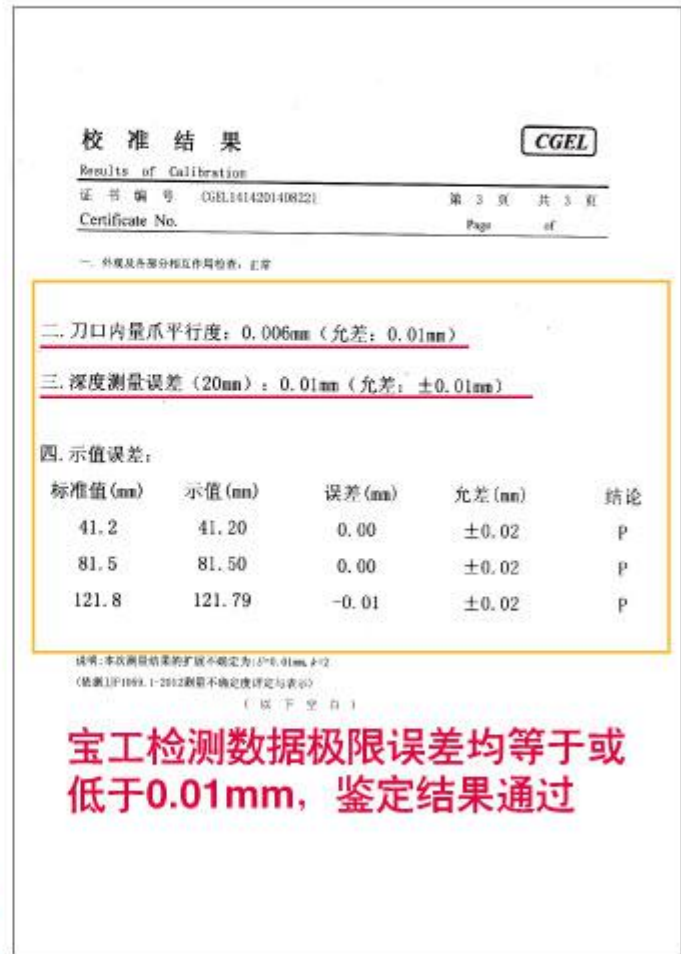

内径测量功能



外径测量功能



深度测量功能



台阶测量功能



