

深圳市顺天五金制品有限公司


规格书

客户： 深 圳 市 立 创 商 城				
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司				
规格名称： 三组合螺丝 PM 3X6/8/10/12 *7 mm 系列				
客户料号：				
数 量： 20 PCS				
日 期： 2019-01-18				
外观 检 验				OK
	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准/国标			
	数量： 20	检测结果		OK

图样：



十字槽盘头螺钉，平垫和弹垫组合 Q236
Cross recessed pan head screws, single coil spring
lock washer and plain washer assemblies

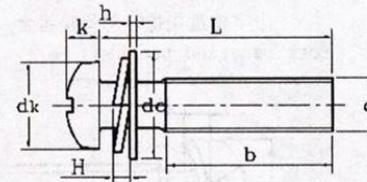

单位:mm

螺纹规格d	M3	M4	M5	M6
b min	25	38	38	38
dc	7	9	10	12
h	0.5	0.8	1	1.6
H	1.5	2	2.75	3.25

其余尺寸参照GB818-2000标准

编号示例：

d=M6, L=20, 性能等级4.8, 镀锌钝化的十字槽盘头螺钉和平、弹垫组合件
编号为Q2360620

尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)

检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
直径: d	φ 3.0MM +0/-0.15	20	/	游标卡尺	2.92/2.91/2.91/2.92/2.90 OK
长度: L	6.00 MM +0/-0.2	20	/	游标卡尺	5.95/5.92/5.90/5.92/5.91 OK
头径: dk	6.50 MM +/-0.2	20	/	游标卡尺	6.55/6.51/6.55/6.58/6.65 OK
介子直径dc	7.00 MM ±0.2	20	/	游标卡尺	6.92/6.92/6.92/6.93/6.90 OK
材料	材质: 碳钢 ; 表面处理: 镀镍				
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格			客户 确认	
	<input type="checkbox"/> 不合格				
检验员: 王 英		审核: 钟生		批准: 朱生	
日期: 2019-01-19		日期: 2019-01-19		日期: 2019-01-19	