








# 慈溪市科发电子有限公司

## CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书


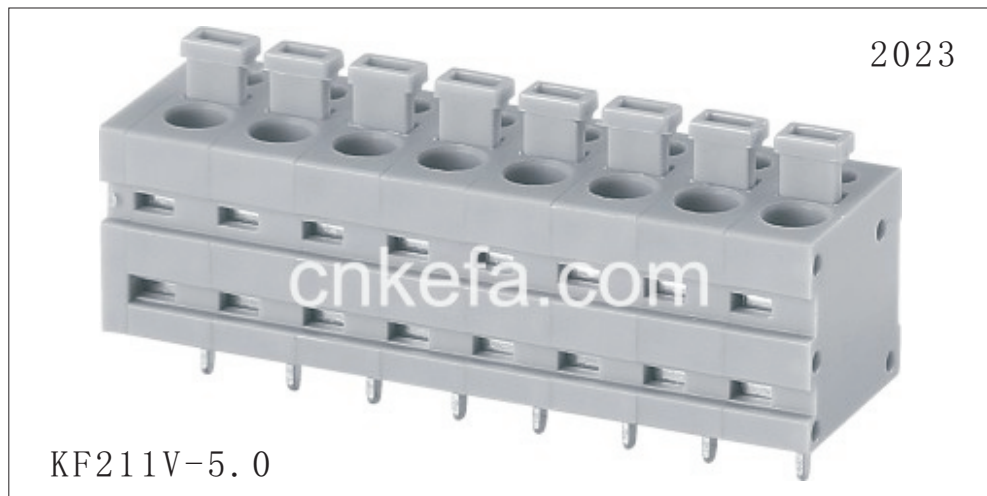


KF211V-5.0

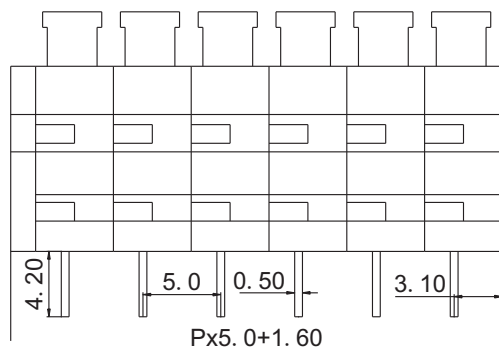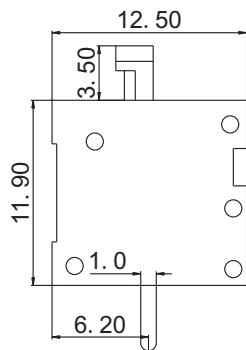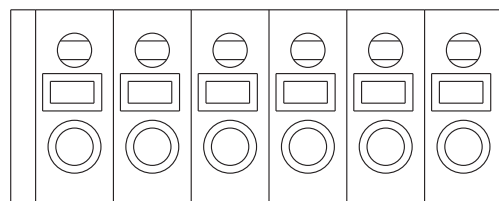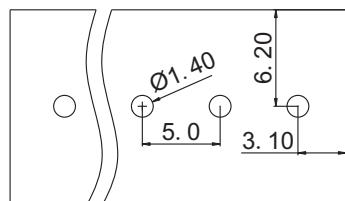

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	8A	15A
使用线径	22-14 AWG	1.5mm <sup>2</sup>
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃—+105℃	
剥线长度	8.0-9.0mm	
尺寸		
间距	5.0mm	
极数	1P-x xP	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	
弹片	不锈钢	

 订购方式:

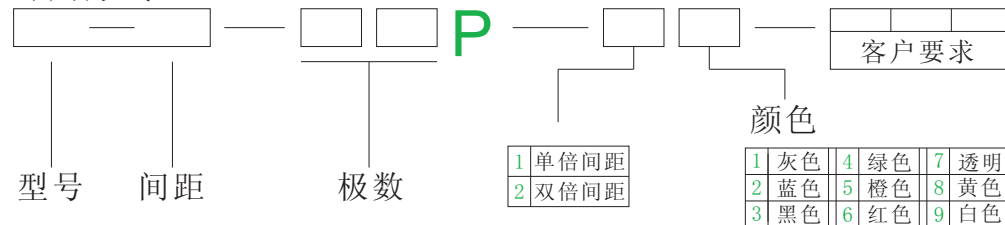

慈溪市科发电子有限公司  
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME      KF211V-5.0