




慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

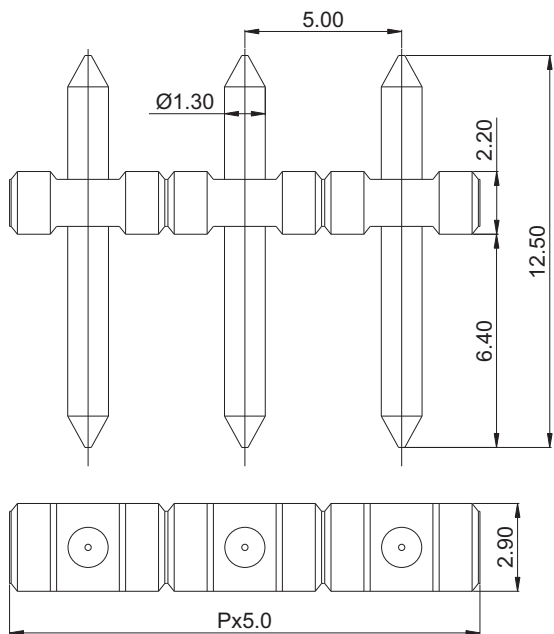

认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

耐电压

机械性能

温度范围

尺寸

间距

极数

材质及电镀

塑体

焊针

订购方式:

型号

间距

极数

颜色

客户要求

UL US CE

UL IEC

300V 250V

10A 17A

AC2000V/1Min

mm (INCH)

THIROANGIF PROJECTION

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF332J-5.0

- 1 单倍间距
- 2 双倍间距

- | | | |
|------|------|------|
| 1 灰色 | 4 绿色 | 7 透明 |
| 2 蓝色 | 5 橙色 | 8 黄色 |
| 3 黑色 | 6 红色 | 9 白色 |