


## 产品描述



类别:	防静电不锈钢镊子	型号:	BST-ESD-13
材质:	302不锈钢	品牌:	倍思特
磁性:	无	硬度:	>HRC40°
尺寸:	118mm	重量:	28g
特点1:	防磁、防酸、超硬、耐冲击、韧性优		
特点2:	表面经精抛光喷砂亚光处理,无反射光线		
特点3:	侧面经过打磨处理,手感舒适,使用方便		
特点4:	适用于PCB半导体、光伏、微电子、航空航天、汽车制造等		

## 产品尺寸

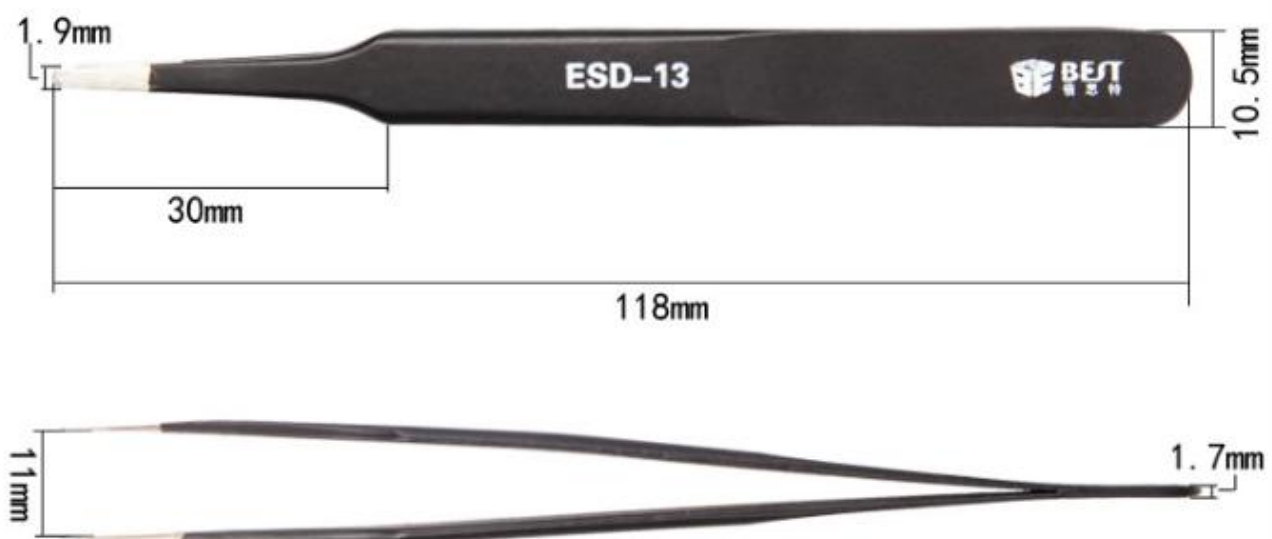

产品展示

侧面



侧面



顶视图



包装



产品细节



使用高精度设备丝印，字体清晰



不锈钢镊子对称度及平衡度均一流  
尾部磨光，无擦伤，表面完美无瑕



两尖端合拢时平稳无缝隙

产品参数

类别:	防静电不锈钢镊子
型号:	ESD-13
材质:	302不锈钢
磁性:	无
表层处理:	黑色防静电镀层处理
尖端强度:	>40度
长度:	135mm
重量:	28g(带包装)
一盒数量:	20个
一盒重量:	649g
一盒尺寸:	204*163*45mm (L*W*H)
一箱尺寸:	52*42*34cm (L*W*H)
一箱重量:	18.1kg